

差し込むだけのクイックタイプ

JIS C8412
(サイズ36,42)





〈難燃性〉

水膨潤不織布付

コネクタ クイック

PS E (サイズ36~82)

- 管を差し込むだけの簡単施工。
 - 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
- ご注意** 海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

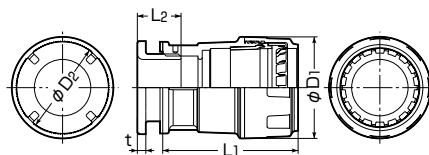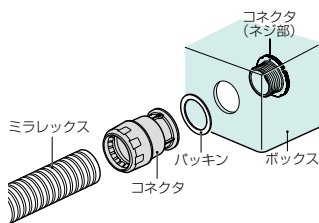

品番	適合管	ネジの呼び (おすネジ径)	φD ₁	φD ₂	L ₁	L ₂	t	入数	最小入数	標準価格
MFK-36A	ミラレックス 36	G1 1/4 (φ42)	61.5	57	81	25	5	40	1	1,070
MFK-42A	ミラレックス 42	G1 1/2 (φ48)	70	65	92.5	31	6	30	1	1,230
MFK-54A	ミラレックス 54	G2 (φ60)	82.5	79	114	35	6		1	1,420
MFK-70A	ミラレックス 70	G2 1/2 (φ76)	103	96	139	40	6		1	1,760
MFK-82A	ミラレックス 82	G3 (φ89)	118	112	156.5	43	6		1	2,760
MFK-100A	ミラレックス100	G4 (φ114)	142.5	138	158.5	43	6		1	4,010

差し込むだけのクイックタイプ

JIS C8412
(サイズ36,42)





〈難燃性〉

水膨潤不織布付

カップリング クイック

PS E (サイズ36~82)

- 管を差し込むだけの簡単施工。
 - 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
- ご注意** 海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

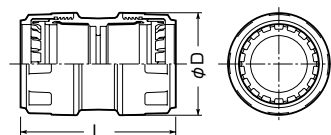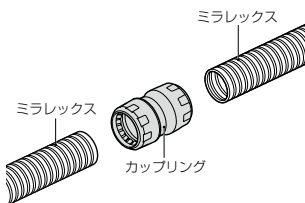

品番	適合管	φD	L	入数	最小入数	標準価格
MFC-36A	ミラレックス 36	61.5	119	40	1	1,020
MFC-42A	ミラレックス 42	70	132	30	1	1,090
MFC-54A	ミラレックス 54	82.5	166		1	1,400
MFC-70A	ミラレックス 70	103	206		1	1,750
MFC-82A	ミラレックス 82	118	235		1	2,320
MFC-100A	ミラレックス100	142.5	239		1	3,310