

FEK-20



FEK-200




(難燃性)

Oリング付
(20B, 20LBは内部パッキン)


ミラレックスF用 コネクタ

- ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
※FEK-20、FEK-20L、FEK-200はビス止めタイプです。

■FEK-20・FEK-20L


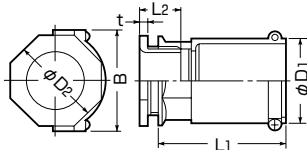


■FEK-20B~FEK-150

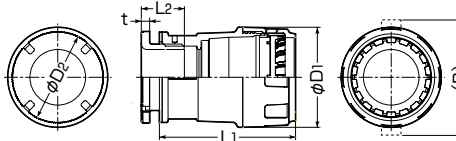

※サイズ20B・20LB・125・150は若干形状が異なります。


■FEK-200

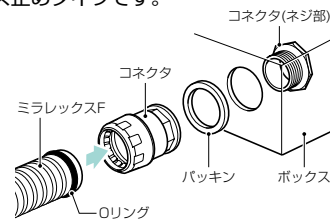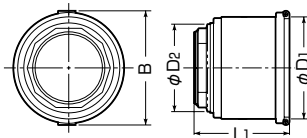

品番	適合管	適合壁厚	ネジの呼び (おすネジ径)	φD ₁	φD ₂	B	L ₁	L ₂	t	入数	標準価格
FEK-20	ミラレックスF 20	—	G3/4 (φ27)	37	31	49	57	18	4	1	750
FEK-20B	ミラレックスF 20	—	G3/4 (φ27)	47	36	—	58.5	18	4		
FEK-20L	ミラレックスF 20	11~18mm	G3/4 (φ27)	37	31	49	57	30	3	1	940
FEK-20LB	ミラレックスF 20	11~18mm	G3/4 (φ27)	47	36	—	58.5	30	3		
FEK-30B	ミラレックスF 30	—	G1 1/4 (φ42)	57	57	—	79.5	25	5	1	1,070
FEK-30LB	ミラレックスF 30	7~18mm	G1 1/4 (φ42)	57	57	—	79.5	32	5	1	1,360
FEK-40B	ミラレックスF 40	—	G1 1/2 (φ48)	72	65	—	96	31	6	1	1,230
FEK-50B	ミラレックスF 50	—	G2 (φ60)	84	79	—	109	35	6	1	1,420
FEK-65B	ミラレックスF 65	—	G2 1/2 (φ76)	108	96	—	132.5	40	6	1	1,760
FEK-80B	ミラレックスF 80	—	G3 (φ89)	127	112	—	155	43	6	1	2,760
FEK-100B	ミラレックスF100	—	G4 (φ114)	157	138	—	173	43	6	1	4,010
FEK-125	ミラレックスF125	—	M135 (φ135)	193	—	211	200	—	—	1	8,220
FEK-150	ミラレックスF150	—	M155 (φ155)	227	—	246	207	—	—	1	9,980
FEK-200	ミラレックスF200	—	M210 (φ210)	272	235	291	200.5	—	—	1	17,200

ミラレックスF用 キャップ

 - ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。



品番	適合管	φD	L	φ	入数	最小入数	標準価格
FEP20-C	ミラレックスF 20	32.4	48	42	10	1	64
FEP30-C	ミラレックスF 30	43	75	49	10	1	79
FEP40-C	ミラレックスF 40	57	93	63	10	1	96
FEP50-C	ミラレックスF 50	68	102	72	10	1	120
FEP65-C	ミラレックスF 65	88	113	83	10	1	210
FEP80-C	ミラレックスF 80	105	131	101	10	1	320
FEP100-C	ミラレックスF100	133.5	155	125		1	410
FEP125-C	ミラレックスF125	166	191	156		1	540
FEP150-C	ミラレックスF150	198	243	208		1	660
FEP200-C	ミラレックスF200	258	195	155		1	890