

ミラレックス
ミラレックスF 共通




〈難燃性〉

※サイズ16は、グレー色です。

アダプタージョイント



●異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。

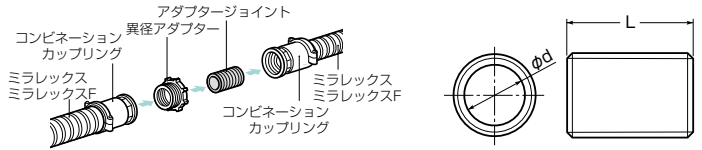

品番	ネジの呼び	ϕd	L	入数	標準価格
MFAJ-16	G1/2	16	26	1	350
MFAJ-22	G3/4	21.1	30	1	400
MFAJ-28	G1	27	37	1	460
MFAJ-36	G1 1/4	34	37	1	580
MFAJ-42	G1 1/2	40	48	1	830
MFAJ-54	G2	49	55	1	1,020
MFAJ-70	G2 1/2	64	65	1	1,210
MFAJ-82	G3	75	70	1	1,430

ミラレックスF用 ベルマウス

 ●ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。

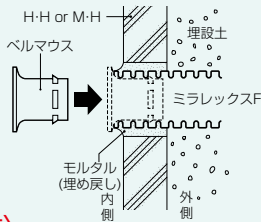



〈難燃性〉

品番	適合管	ϕD_1	ϕD_2	L	入数	標準価格
FEB-30A	ミラレックスF 30	50	29.3	45.1	1	320
FEB-40A	ミラレックスF 40	70.5	39.3	52.6	1	400
FEB-50A	ミラレックスF 50	81.5	49.2	64.4	1	510
FEB-65A	ミラレックスF 65	101.5	64.2	71.4	1	720
FEB-80A	ミラレックスF 80	118.5	79.2	88.7	1	890
FEB-100A	ミラレックスF100	149.5	100	107.7	1	1,140
FEB-125A	ミラレックスF125	185	123	135	1	1,420
FEB-150A	ミラレックスF150	210	145	169	1	1,680

ミラレックスF用 予備管用フタ

●予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。

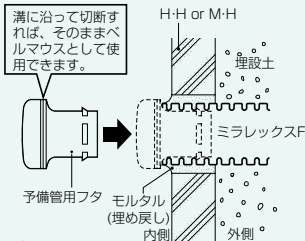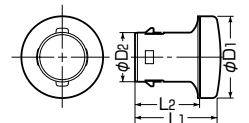

〈難燃性〉

品番	適合管	ϕD_1	ϕD_2	L ₁	L ₂	入数	標準価格
FEB-30C	ミラレックスF 30	50	29.3	64	45.1	1	400
FEB-40C	ミラレックスF 40	70.5	39.3	74	52.6	1	460
FEB-50C	ミラレックスF 50	81.5	49.2	85	64.4	1	580
FEB-65C	ミラレックスF 65	101.5	64.2	97	71.4	1	830
FEB-80C	ミラレックスF 80	118.5	79.2	117	88.7	1	1,020
FEB-100C	ミラレックスF100	149.5	100	140	107.7	1	1,250
FEB-125C	ミラレックスF125	185	123	175	135	1	1,540
FEB-150C	ミラレックスF150	210	145	214	169	1	1,870