

ミラレックスF用 アダプター

- ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。
- ※サイズ125はビス止めタイプです。


サイズ30~100

サイズ125




〈難燃性〉


リング付

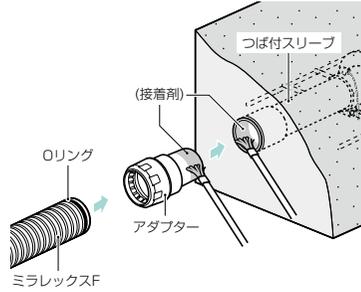

■サイズ30~100

 


■サイズ125

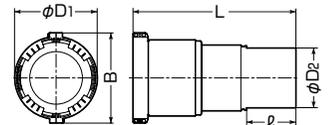

品番	適合		φD ₁	φD ₂	B	L	ℓ	入数	標準価格
	ミラレックスF	つば付スリーブ							
FEKH-30BA	30	TS(W)-30-600	57	42	—	98	48.5	1	980
FEKH-40BA	40	TS(W)-40-600	72	48	—	116	58	1	1,050
FEKH-50BA	50	TS(W)-50-600	84	60	—	129.5	63	1	1,330
FEKH-65BA	65	TS(W)-65-600	108	76	—	150.5	70	1	1,600
FEKH-80BA	80	TS(W)-80-600	127	89	—	167.5	73	1	2,190
FEKH-100BA	100	TS(W)-100-600	157	114	—	206	93	1	3,120
FEKH-125BA	125	TSW-125-600	178	140	211	380	115	1	6,450

管の内、外どちらも取付OK!


新

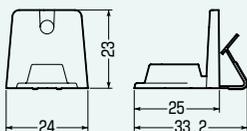


●適合釘：N32・N38・N45

ボイド止め金具 (両側用)


- ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
- ボイド管の内、外両側どちらもワンタッチで取り付けられます。
- 固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。
- 釘が仮止めできるので作業が容易です。

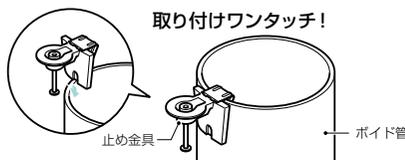

はり貫通の場合

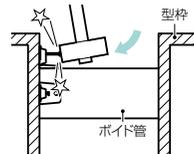

スラブに取り付ける場合

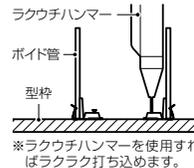

※片側3箇所以上でボイド管を固定してください。



種類	品番	適合ボイド管厚	入数	標準価格
—	BK-R	2.0~7.0mm	50	オープン価格
釘付	BK-RK	2.0~7.0mm	50	オープン価格