


パックンレックス(半割れタイプ)用



■P-FEC-20H




■P-FEC-30H~200H

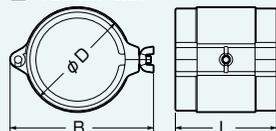

<難燃性>


カップリング

- パックンレックス相互の接続に使用します。
- 工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。
- P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。

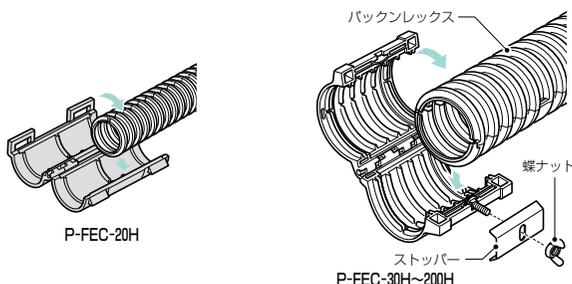

品番	適合管	φD	B	L	入数	標準価格
P-FEC-20H	バックンレックス 20	36.8	—	83.2	1	110
P-FEC-30H	バックンレックス 30	49.5	75	69	1	660
P-FEC-40H	バックンレックス 40	66	97	80	1	760
P-FEC-50H	バックンレックス 50	78	112	90	1	910
P-FEC-65H	バックンレックス 65	99	132.5	110	1	1,100
P-FEC-80H	バックンレックス 80	116.5	168	132	1	1,440
P-FEC-100H	バックンレックス100	144	198	140	1	2,050
P-FEC-125H	バックンレックス125	177	232	170	1	2,860
P-FEC-150H	バックンレックス150	211	270	230	1	3,690
P-FEC-200H	バックンレックス200	274	328	230	1	4,750


パックンレックス(半割れタイプ)用

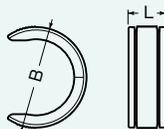

<難燃性>

クリップ

- パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。
- 工具不要。ワンタッチで装着できます。

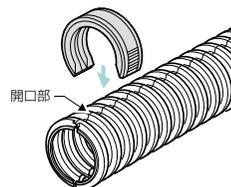

色	品番	適合管	B	L	入数	標準価格
黒	PRK-30K	バックンレックス 30	45	17.7	10	120
	PRK-40K	バックンレックス 40	59	23.5	10	140
	PRK-50K	バックンレックス 50	70	25.6	10	210
	PRK-65K	バックンレックス 65	90	31.2	10	260
	PRK-80K	バックンレックス 80	107	32	10	320
	PRK-100K	バックンレックス100	135	40	10	410
黄	PRK-30Y	バックンレックス 30	45	17.7	10	120
	PRK-40Y	バックンレックス 40	59	23.5	10	140
	PRK-50Y	バックンレックス 50	70	25.6	10	210
	PRK-65Y	バックンレックス 65	90	31.2	10	260

新
新