


新 $\phi 3\text{mm} \cdot \phi 3.6\text{mm}$ のワイヤーに取り付け可能



ワイヤーハンガー(屋内用)

- メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。
- ワイヤーを使用しない場合でもネジ固定・バンド固定が可能なサドルとしてご使用いただけます。

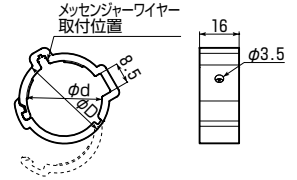

品番	適合管	適合ワイヤー径	適合メッセンジャーワイヤー呼び	ϕD	ϕd	入数	標準価格
YH3F-16J	MFS-16、MF-16	$\phi 3 \sim \phi 3.6\text{mm}$	5.5□・8□	29	23	20	96
YH3F-22J	MFS-22、MF-22、MFX-22			36.5	30.5	20	110
YH3F-28J	MFS-28、MF-28、MFX-28			42.7	36.7	20	130

新



亜鉛めっき鋼より線



ワイヤーの構成
1.2mm×7本

引張荷重：8900N(908kgf)以上

メッセンジャーワイヤー

- 配管、ケーブル等を架空配線する場合に張力がかからないようにするためのワイヤーです。

品番	ワイヤー呼び	ワイヤー径	長さ	入数	標準価格
YM8-50	8□	$\phi 3.6\text{mm}$	50m巻	1	5,860

新



亜鉛めっき鋼より線



ワイヤーの構成
1.2mm×7本

引張荷重：8900N(908kgf)以上

被覆付メッセンジャーワイヤー

- 配管、ケーブル等を架空配線する場合に張力がかからないようにするためのワイヤーです。
- 傷付き防止の被覆付。

品番	ワイヤー呼び	被覆外径	長さ	入数	標準価格
YM8P-50	8□	$\phi 6\text{mm}$	50m巻	1	16,000