
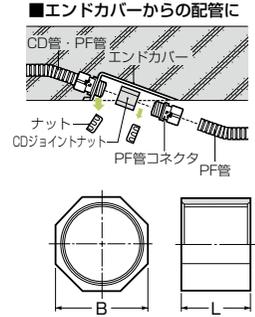


## CDジョイントナット

●コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。**（前付9頁参照）**

### ■接続例

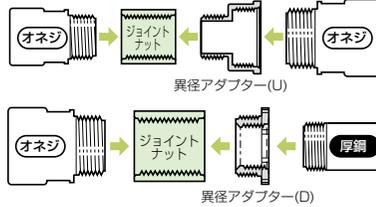



色	品番	ネジの呼び	CD管・PF管適合コネクタ	B	L	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	<b>CDJ-16S</b>	16用(G1/2)	14S・16S<呼び16用(G1/2)>	25	24	100	10	35
	<b>CDJ-22</b>	22用(G3/4)	14・16・22<呼び22用(G3/4)>	31	29	100	10	41
	<b>CDJ-28</b>	28用(G1)	28<呼び28用(G1)>	41	30	50	10	54
	<b>CDJ-36</b>	36用(G1 1/4)	36<呼び36用(G1 1/4)>	49	40		1	123
	<b>CDJ-42</b>	42用(G1 1/2)	42<呼び42用(G1 1/2)>	54	50		1	138
	<b>CDJ-54</b>	54用(G2)	54<呼び54用(G2)>	66	60		1	177
ホワイ ト グ レ ー	<b>CDJ-22M</b>	22用(G3/4)	14・16・22<呼び22用(G3/4)>	31	29	100	10	41
	<b>CDJ-28M</b>	28用(G1)	28<呼び28用(G1)>	41	30	50	10	54
	<b>CDJ-22H</b>	22用(G3/4)	14・16・22<呼び22用(G3/4)>	31	29	100	10	41
	<b>CDJ-28H</b>	28用(G1)	28<呼び28用(G1)>	41	30	50	10	54
黒	<b>CDJ-22K</b>	22用(G3/4)	14・16・22<呼び22用(G3/4)>	31	29	100	10	41
	<b>CDJ-28K</b>	28用(G1)	28<呼び28用(G1)>	41	30	50	10	54
	<b>CDJ-36K</b>	36用(G1 1/4)	36<呼び36用(G1 1/4)>	49	40		1	123

新  
新  
新  
新



## 異径アダプター (VE用サイズダウン)

●1サイズ下のVE管との接続に使用します。

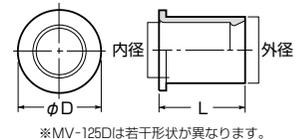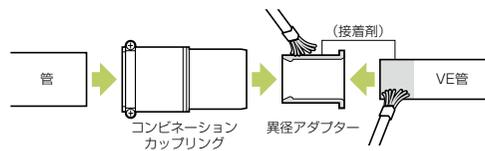

品番	適合VE管(呼び)		φD	L	入数	標準価格	
	外径	内径					
黒	ベージュ						
<b>MV-22D</b>	<b>MV-22DJ</b>	22	16	35	39.7	1	310
<b>MV-28D</b>	<b>MV-28DJ</b>	28	22	46.5	46.2	1	350
<b>MV-36D</b>	<b>MV-36DJ</b>	36	28	50	49	1	400
<b>MV-42D</b>	<b>MV-42DJ</b>	42	36	57	60.5	1	460
<b>MV-54D</b>	<b>MV-54DJ</b>	54	42	70	69	1	580
<b>MV-70D</b>		70	54	86	75	1	830
<b>MV-82D</b>		82	70	101	79	1	1,020
<b>MV-100D</b>		100	82	128	97.5	1	1,430
<b>MV-125D</b>		VP125	100	150	110.5	1	1,680