




貫通穴への管固定に

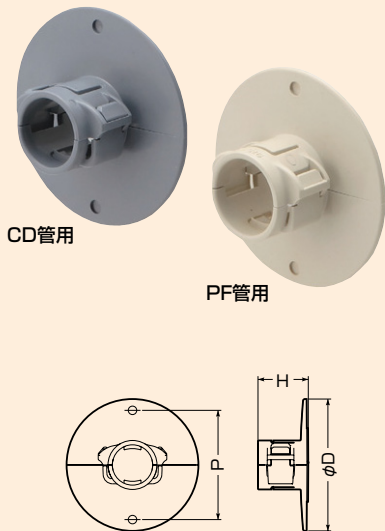

管留め具

- CD管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
- ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
- 繰り返し、使用できます。
- 自己消火性樹脂製。

壁(床)に取り付け簡単!
(はめ込むだけ)

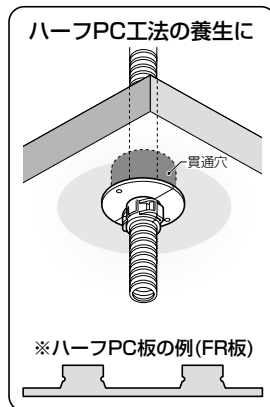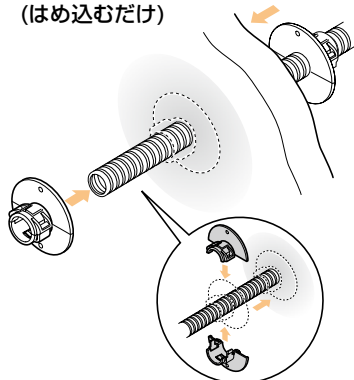


※管端末までが長い場合は、管留め具を分割し、管の途中から、はめ込みます。

■CD管用

品番	適合管	貫通穴径		φD	H	P	入数	標準価格
		壁(床)固定	ハーフPC工法					
CDY-16	CD単層波付管(16)	φ23	φ40	70	26.7	58	10	80
CDY-22	CD単層波付管(22)	φ30	φ50	80	26.7	66.7	10	89

■PF管用



品番	適合管	貫通穴径		φD	H	P	入数	標準価格
		壁(床)固定	ハーフPC工法					
MFSY-16	PF管16(MFは除く)	φ25	φ40	70	26.7	58	10	80
MFSY-22	PF管22(MFは除く)	φ33	φ50	80	26.7	66.7	10	89

 



※ケーブル工事にご使用ください。

受管通しスリーブ (PC板用)

- 間仕切り、二重天井への落とし込みに使用します。
- CDバンドカップリングと組み合わせれば360°回転可能なカップリングになります。[626頁参照](#)

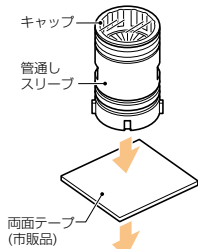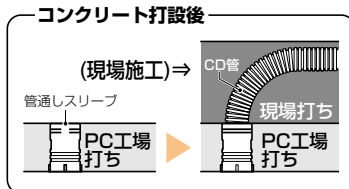

コンクリート打設後

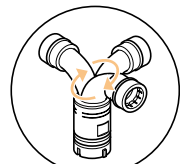 

360°回転可能なカップリングとして使用できます。

- キャップ表面をカッター等で破り、管を奥まで差し込みます。

品番	適合管	入数	標準価格
PCK-D	CD単層波付管(16・22)	10	263