


JIS C8412



### CD管盤用コネクタ (Gタイプ)

PS E

- メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
- Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
- 大箱梱包です。

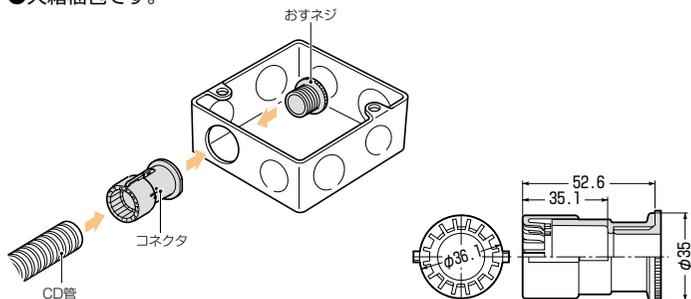

品番	適合管	適合ノック径	電線管の呼び	ネジの呼び	入数	標準価格
CDK-22BG-PC	CD単層波付管22	φ27	22(25)	G3/4	200	122


JIS C8432



### 2号コネクタ

PS E

- 大箱梱包です。

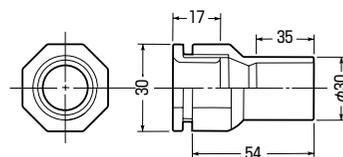

品番	色	適合管	適合ノックアウト径	ネジの呼び	入数	標準価格
2K-22-PC	グレー	VE22	φ27mm・22(25)用	G3/4	500	130




L型

Y型

※ケーブル工事にご使用ください。

### VE管スリーブ(L型・Y型)

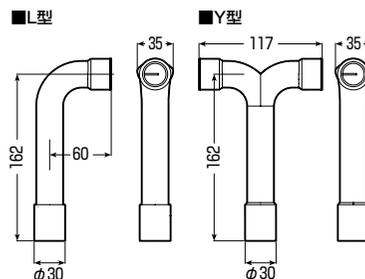

種類	品番	適合管	入数	標準価格
Y型	PA-EP5	VE22	100	280
L型	PA-EP6	VE22	200	240