


ケーブルの保護や集束等に 軽くて柔らかい半割れ波付き保護管




色：ミルクホワイト
(内面色：黒)

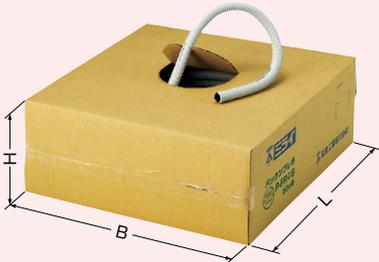

品番	L	B	H
P-FR-10、14	400	400	215
P-FR-16、22	555	555	220
P-FR-28	610	610	260

パックンフレキ[®] (半割れ波付き保護管)

 - ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
- 半割れですからケーブルに後付けできます。
- 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造物貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
- 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。



品番	外径(φDmm)	内径(φdmm)	長さ(m/把)	入数	標準価格
P-FR-10	14	10.5	50	1	オープン価格
P-FR-14	19	14.5	50	1	オープン価格
P-FR-16	23	18	50	1	オープン価格
P-FR-22	30.5	25	30	1	オープン価格
P-FR-28	36.5	30	30	1	オープン価格


※外径、内径はパックンフレキに加工する前の寸法です。多少変形する場合がありますのでご了承ください。

ケーブルの保護や信号線の集束等に ナイロン製半割れ保護管



パックンフレキ[®] (ナイロンタイプ)

- ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。
- 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。
- 半割れですからケーブルに後付けできます。
- 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)

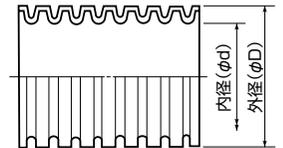

ケーブルの入線には、
クランプチューブ用
装着工具が便利です。
(36・42は除く)



品番	外径(φDmm)	内径(φdmm)	長さ(m/把)	入数	標準価格
P-FRA-12	17.7	12	50	1	オープン価格
P-FRA-14	21.5	14	50	1	オープン価格
P-FRA-16	23.0	16	50	1	オープン価格
P-FRA-22	30.5	22	50	1	オープン価格
P-FRA-28	36.5	28	30	1	オープン価格
P-FRA-36	42	34.5	30	1	オープン価格
P-FRA-42	48	39.5	30	1	オープン価格

※外径、内径はパックンフレキに加工する前の寸法です。多少変形する場合がありますのでご了承ください。