


H・L形鋼用

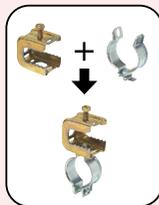

(適合寸法)



ねじ締め付けトルク：
5.88N・m(60kgf・cm)

形鋼金具

寸法は478頁をご参照ください。

■電気垂鉛めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
SGK	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)	10	63
SGKL	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)	10	108

■溶融めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
SGKD	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)	20	163
SGKLD	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)	20	210

■ステンレス仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
SGKS	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)	20	300
SGKLS	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)	20	350

スクリー釘付


色：グレー



SV両サドル (ステップルタイプ)

スクリー釘(ユニクロめっき)


- スクリー釘がセットされていますのでそのまま打ち込みガッチリ固定できます。
- 釘2本でしっかり固定できます。

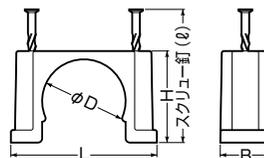

品番	適合				φD	B	L	H	ℓ	入数	標準価格
	SVケーブル	CVケーブル	PF管	VE管							
SVS-5	5.5 [□] ×3C・38 [□] ×1C	5.5 [□] ×3C・8 [□] ×2C			14.5	10	29	16	28	50	40
SVS-8	8 [□] ×3C	8 [□] ×4C・14 [□] ×2C			16.5	10	31	18	32	50	43
SVS-14	14 [□] ×3C・100 [□] ×1C				20	12	35	22	32	50	51
SVS-22	22 [□] ×3C	22 [□] ×4C	PF16	VE16	23	12	40	26	38.5	50	57

ALC専用

打ち込むだけでOK!


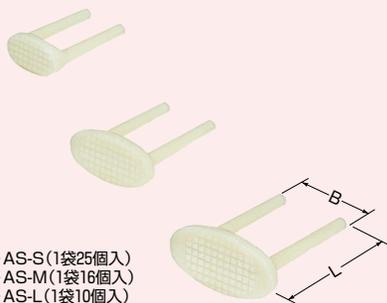


- AS-S(1袋25個入)
- AS-M(1袋16個入)
- AS-L(1袋10個入)

品番	引抜強度	許容静荷重
AS-S	343N(35kgf)	118N(12kgf)
AS-M	441N(45kgf)	147N(15kgf)
AS-L	539N(55kgf)	176N(18kgf)

ALC用ステップル (プラスチック製VVFケーブル用ステップル)

- ALCに直接打ち込むだけでOKです。
- 結束バンドによる結束配線にも便利。

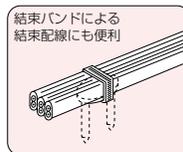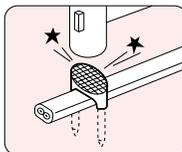

ご注意

- ステップルは真直ぐ水平に打ち込んでください。
- ステップルの打ち込みは、ALCパネル端部から5cm以上離れた箇所に打ち込んでください。
- 鉄筋は必ず避けてください。

品番	適合ケーブル	寸法(mm)		入数	最小入数	標準価格
		B	L			
AS-S	1.6×2C・2.0×2C 同一軸ケーブル (5C-2V/5C-2VF/5C-FV)	8	25	50袋	10袋	1袋 860
AS-M	1.6×3C・2.0×3C	11	30	50袋	10袋	1袋 860
AS-L	2.6×3C	15	35	50袋	10袋	1袋 860
AS-S1	セット品(小20(ツク,中・大10(ツク))				1	オープン価格