

波付タイプ



適合サドルは前付8頁をご参照ください。

TLフレキ (波付管)

- TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配管に使用します。
- 可とう性が良い波付管です。



 
品名	品番	外径 (mm)	近似内径 (mm)	長さ (m)	入数	標準価格
TLフレキ (呼び線入)	TCN-10S	φ14	φ10	50	1	オープン価格
	TCN-14S	φ18	φ14	50	1	オープン価格
	TCN-16S	φ22	φ18	50	1	オープン価格
	TCN-22S	φ26	φ22	50	1	オープン価格
TLフレキ (呼び線無)	TCN-14	φ18	φ14	50	1	オープン価格
	TCN-16	φ22	φ18	50	1	オープン価格
	TCN-22	φ26	φ22	50	1	オープン価格

ベージュ色



電話線用ツバ管

- 壁貫通時の電話線の保護に使用します。
- TCN-10Sに適合します。
(壁貫通時の中間継ぎに使用できます。)





品番	適用	取付穴	入数	標準価格
MT-10J	電話線2Pカード型屋内線 (仕上り外径φ6mm以下)	φ9.5~φ10mm	20	18

※電線管用ツバ管もあります。 [940頁参照](#)

TL引込みカバー (TLフレキ・電線等の引込口)

- モルタル壁の引込み、引き出し口に最適です。
- 壁内からの引込み、引き出しが大変ラクです。

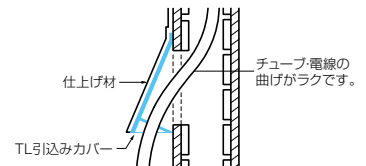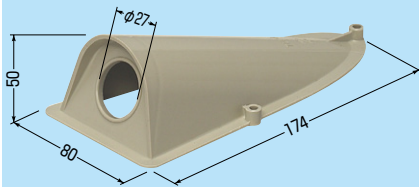

品番	色	適合	入数	標準価格
TLE-A	ベージュ	●TLフレキ(14・16・22) ●CD管(14・16) ●PF管(14・16)	10	79
TLE-AG	グレー	●VVR(SV) (22□×3C以下 30□×2C以下)		