




### TLコネクタ

- ボックス類への接続に使用します。
- ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定！

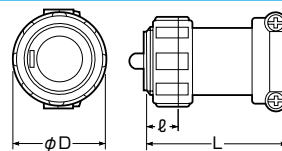


品番	適合管	適合ノック径	ネジの呼び	L	ℓ	φD	入数	標準価格
<b>TLK-14S</b>	TCN-14(S)	φ22mm・16用	G1/2	48	11.5	φ30	10	106
<b>TLK-14</b>	TCN-14(S)	φ27mm・22(25)用	G3/4	50.5	14.5	φ30	10	106
<b>TLK-16S</b>	TCN-16(S)	φ22mm・16用	G1/2	53	11.5	φ33	10	110
<b>TLK-16</b>	TCN-16(S)	φ27mm・22(25)用	G3/4	55.5	14.5	φ33	10	110
<b>TLK-22</b>	TCN-22(S)	φ27mm・22(25)用	G3/4	60.5	14.5	φ39	10	140

### 差し込むだけのエコノミータイプ (10・14サイズ兼用)



### TLコネクタ (エコノミータイプ)

- ボックス類への接続に使用します。
- 管の接続は差し込むだけでOK！  
(バネツメによりガッチリ接続できる)  
エコノミータイプです。
- TLフレキ10・14サイズの兼用です。

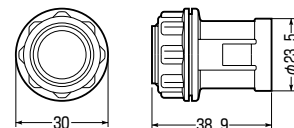


品番	適合管	適合ノック径	ネジの呼び	入数	標準価格
<b>TLK-14ES</b>	TCN-10S TCN-14S・TCN-14	φ22mm・16 φ27mm・22(25) 兼用	G1/2	10	53




### TLカップリング (TLフレキ継手)

- 管と管の接続に使用します。
- ビス締めするだけでガッチリ固定できます。

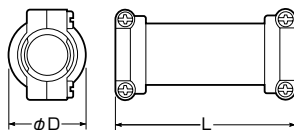


品番	適合管	L	φD	入数	標準価格
<b>TLC-14</b>	TCN-14(S)	69	30	10	92
<b>TLC-16</b>	TCN-16(S)	79	33	10	99
<b>TLC-22</b>	TCN-22(S)	89	39	10	120

### 差し込むだけのエコノミータイプ

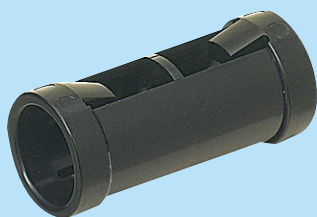

### TLカップリング (エコノミータイプ)

- TLフレキ相互の接続に使用します。
- 管の接続は差し込むだけでOK！  
(バネツメによりガッチリ接続できる)  
エコノミータイプです。

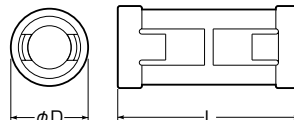

品番	適合管	L	φD	入数	標準価格
<b>TLC-10E</b>	TCN-10S	42.2	19	10	41
<b>TLC-14E</b>	TCN-14S・TCN-14	51.8	23.5	10	46