

## スクリュー釘付




〈黒色〉

## TLフレキステップル

スクリュー釘(ユニクロめっき)

- スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込みガッチリ固定できます。
- ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。

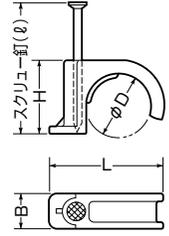

品番	適合管	φD	B	L	H	ℓ	入数	最小入数	標準価格
<b>TSP-10</b>	TCN-10S	14	10	26.7	17	32	1,000	50	29
<b>TSP-14</b>	TCN-14(S)	18	10	32.2	21.5	38	1,000	50	29
<b>TSP-16</b>	TCN-16(S)	22	10	36.5	25.5	45	1,000	50	31
<b>TSP-22</b>	TCN-22(S)	26	12	43	30	50	500	50	43


## スクリュー釘付



〈黒色〉

## TLフレキステップル (2本止めタイプ) スクリュー釘(ユニクロめっき)

- スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込みガッチリ固定できます。
- 釘2本でしっかり固定できます。
- ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。

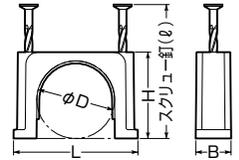


品番	適合管	φD	B	L	H	ℓ	入数	最小入数	標準価格
<b>TSP-10D</b>	TCN-10S	14	9	25.8	15.8	32	1,000	50	43
<b>TSP-14D</b>	TCN-14(S)	18	9	31	20	38	1,000	50	43
<b>TSP-16D</b>	TCN-16(S)	22	10	35.2	24.5	38	1,000	50	46
<b>TSP-22D</b>	TCN-22(S)	26	10	40.4	29	45	500	50	68



## TLステップル

ユニクロめっき

- 打ち込むだけでガッチリ固定できます。

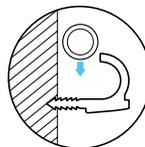

※TLR-14Lは管の仮固定ができます。

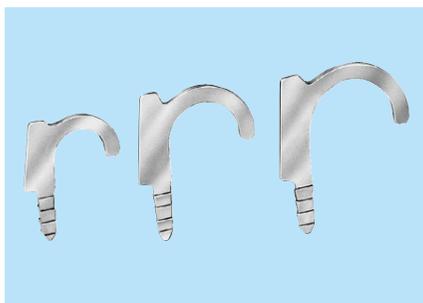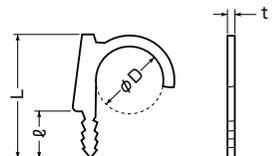

品番	適合管サイズ					TLフレキ	φD	L	ℓ	t	入数	最小入数	標準価格
	CD管	PF管	VE管	薄鋼	厚鋼								
<b>TLR-10</b>						10	13	29	13	2	1,000	100	20
<b>TLR-14</b>			14	19		14	18	36	15	2	1,000	100	20
<b>TLR-14L</b>			14	19		14	18	41	20	2	1,000	100	24
<b>TLR-16</b>		14・16	16		16	16	22	39.5	15	2.3	1,000	100	24
<b>TLR-22</b>			22	25	22	22	26	47	18	2.3	500	100	34
<b>TLR-28</b>		28	28		28		34	59.5	22	2.3	500	50	46