

軒下のケーブル 引き込み部の化粧に

WKN-1,2,2L型



WKN-3型



色：ミルクホワイト

セット内容

- 本体×1組
- ブッシング小×1組
- ブッシング大×1組
- ※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付




- アンカープラグ付 (呼び3.5×25 (固定用ビス2本付))




軒下引込キャップ


- 軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
- 分割式で施工が簡単。
- ケーブルの大きに合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
- ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。

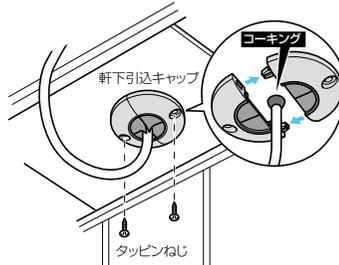

■WKN-1,2,2L型

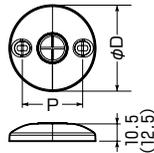

■WKN-3型

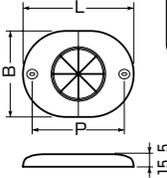

※()内寸法はWKN-2L型です。

適合ケーブル

■WKN-1M(-A)、1K

ブッシング小(φ8)	●同軸(F-SB-5C-1条)
ブッシング大(φ12)	●同軸(F-SB-7C-1条)
	●VVFl.6x(2Cまたは3C)-1条 2.0×2C-1条

■WKN-2M(-A)、2K

ブッシング小(φ20)	●SV(14□×3C-1条)	●CV(14□×3C-1条)	●CVT(14□-1条)
ブッシング大(φ30)	●SV(22□×3C-1条)	●CV(22□×3C-1条)	●CVT(22□-1条)

■WKN-2LM(-A)

- SV(38□×3C-1条)
- CV(38□×3C-1条)
- CVT(38□-1条)

※PF管28も1本引き込み可能です。(ブッシングを外すとPF管36も通せます)

■WKN-3M(-A)



- SV(150□×3C-1条)
- CV(150□×3C-1条)
- CVT(150□-1条)

品番		L	B	φD	P	入数	標準価格
ミルクホワイト	黒						
WKN-1M	WKN-1K	—	—	50	35	1	100
WKN-2M	WKN-2K	—	—	70	55	1	140
WKN-2LM	—	—	—	100	80	1	280
WKN-3M	—	142	110	—	118	1	320

■アンカープラグ付 (色：ミルクホワイト)


品番	L	B	φD	P	入数	標準価格
WKN-1M-A	—	—	50	35	1	300
WKN-2M-A	—	—	70	55	1	340
WKN-2LM-A	—	—	100	80	1	480
WKN-3M-A	142	110	—	118	1	520

(ベージュ色)

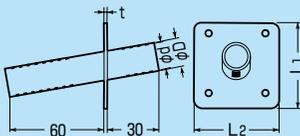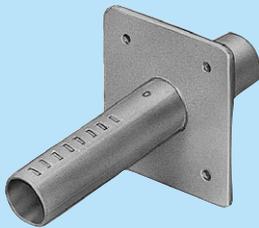

壁引込みパイプ

- ラス張り等、木造々営材の貫通に最適です。
- 傾きがつけてありますから雨水が浸入しません。
- パイプ切断の目安として5mm間隔に溝が付けてあります。

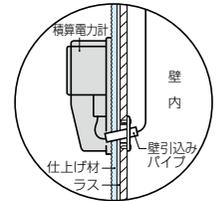

品番	L ₁	L ₂	t	φD	φd	入数	標準価格
KHP-14J	54	54	2	18	15	10	170
KHP-16J	70	54	3	22	18	10	190
KHP-22J	70	64	3	28	22	10	190
KHP-28J	72	72	3	34	29	10	230
KHP-36J	72	80	3	42	36	10	290