



壁厚145mm迄OK!

〈ベージュ色〉


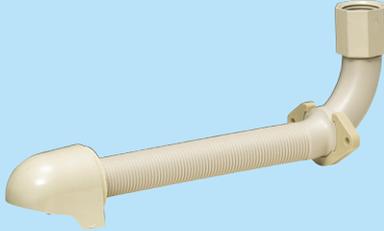


引込みエルボ

- 壁厚に合わせ、自在に切断して使用できます。(ネジ山150mm)
- カバー付で雨水の浸入を防ぎます。

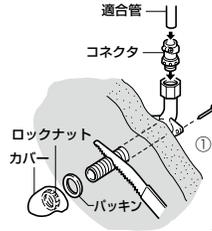

①壁に穴をあけ引込みエルボを壁内より差し込み、フランジ部を釘・木ネジ等で固定しコネクタを用い配管します。

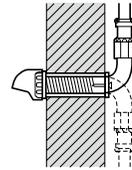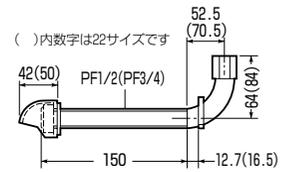


②壁外に出たネジを15mmほど残し、金ノコ等で切断してパッキン・カバーをはめ込み、カバー内のロックナットで締め付け固定します。

品番	適合コネクタサイズ	ネジの呼び	最小内径	取付穴	入数	最小入数	標準価格
HLB-16SJ	14S・16S	G1/2	φ14	φ25	40	10	470
HLB-22J	14・16・22	G3/4	φ19	φ30	50	10	540


壁厚145mm迄OK!

〈ベージュ色〉

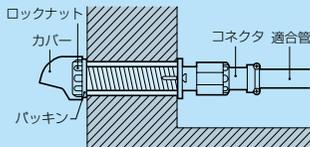

引込みキャップ

 - 外壁から直接天井内に電話線・同軸ケーブル・フィーダー線等を引き込む際に使用します。
- 壁厚に合わせ、自在に切断して使用できます。
- カバー付で雨水の浸入を防ぎます。



品番	L ₁	L ₂	φ
HSB-16SJ	204.5	160	42
HSB-22J	216	164	50
HSB-28J	212.6	164	62

品番	適合コネクタサイズ	ネジの呼び	取付穴	最小内径	入数	最小入数	標準価格
HSB-16SJ	14S・16S	G1/2	φ25	φ14	60	10	470
HSB-22J	14・16・22	G3/4	φ30	φ19	40	10	540
HSB-28J	28	G1	φ36	φ25.5	10	1	640