


中形四角  
ノック付



ノック無



大形四角  
JIS C8435(ボックス)  
ノック付

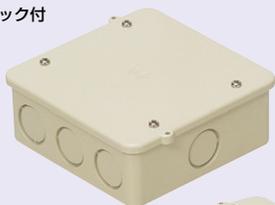

ノック無



●底面はノック付

## PVKボックス®



●仕切板が取り付けられます。

コネクタ種類	中形四角	大形四角
VE管	2号コネクタ	22以下
CD管 PF管	Gタイプ	22以下※
	接着型	16以下
	ワンタッチ型	16以下
	防水型(ミラフレキSS用)	16以下
	防水型(MF用)	16以下
	パチコン	—
	ボックスジョイント	—
盤用コネクタ	22以下	22以下※

茶系の外壁等にマッチする色もあります。

1014頁参照



- ライトブラウン
- ブラック
- チョコレート



※22サイズの場合、側面ノックに3連並列配管できません。

側面ノック配置


■中形四角

■大形四角

※ノックは全て22(25)です。

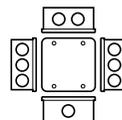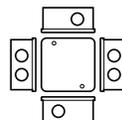


■中形四角

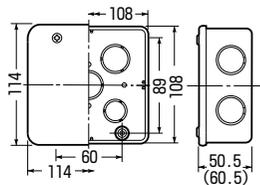

- 側面ノック  
(22・22・22(25・25)×2)  
22 (25)
- 底ノック  
(16(19)×2)  
(22(25)×3)

( )内寸法は深型の場合

■大形四角

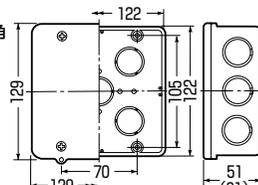

- 側面ノック  
(22・22・22(25・25)×2)  
22 (25)
- 底ノック  
(22(25)×5)

( )内寸法は深型の場合

規格	品番			ノック	入数	最小入数	標準価格
	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー				
中形四角(浅型)	PVK-ANJ	PVK-ANM	PVK-AN	付	50	1	580
	PVK-AOJ	PVK-AOM	PVK-AO	無	50	1	580
中形四角(深型)	PVK-BNJ	PVK-BNM	PVK-BN	付	50	1	660
	PVK-BOJ	PVK-BOM	PVK-BO	無	50	1	660
大形四角(浅型)	PVK-ALNJ	PVK-ALNM	PVK-ALN	付	20	1	1,130
	PVK-ALOJ	PVK-ALOM	PVK-ALO	無	20	1	1,130
大形四角(深型)	PVK-BLNJ	PVK-BLNM	PVK-BLN	付	20	1	1,280
	PVK-BLOJ	PVK-BLOM	PVK-BLO	無	20	1	1,280

## 仕切板

### ■PVKボックス用

品番	適用	入数	標準価格
6M	中形四角(浅型)用	10	72
7M	中形四角(深型)用	10	95
20M	大形四角(浅型)用	10	120
21M	大形四角(深型)用	10	140

### ■PVKボックス(Fタイプ)用

品番	適用	入数	標準価格
12MA	中形四角(浅型)用	10	95
21M	大形四角(深型)用	10	140

### ■PVKボックス(防水タイプ)

品番	適用	入数	標準価格
28M	中形四角(浅型)用	10	120
29M	中形四角(深型)用	10	120
62M	大形四角(浅型・深型)用	10	170

PVKボックス



PVKボックス(Fタイプ)



PVKボックス(防水タイプ)



62M(粘着テープ付)

