
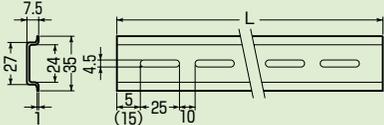



アルミ製

■長穴タイプ

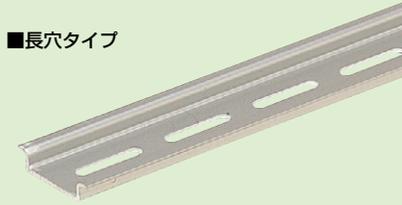


※()内寸法はDRA-100Aです。

■短穴タイプ

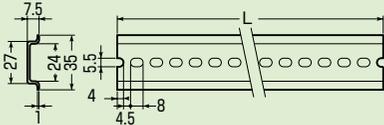

DINレール

- DIN規格35mm中の機器取り付け用レールです。
- 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。
- 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。

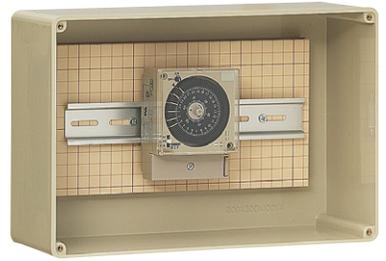

■長穴タイプ

品番	L	入数	標準価格
DRA-014A	140	40	オープン価格
DRA-021A	210	30	オープン価格
DRA-028A	280	20	オープン価格
DRA-035A	350	15	オープン価格
DRA-042A	420	15	オープン価格
DRA-049A	490	15	オープン価格
DRA-100A	1000	10	オープン価格

■短穴タイプ


品番	L	入数	標準価格
DRA-010B	100	40	オープン価格
DRA-020B	200	30	オープン価格
DRA-030B	300	20	オープン価格
DRA-040B	400	15	オープン価格
DRA-050B	500	15	オープン価格
DRA-100B	1000	10	オープン価格

軟質塩化ビニル製



DINレール用 保護キャップ

- DINレールの端末保護に使用します。

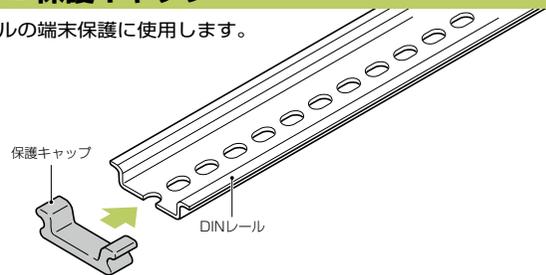

品番	適合	入数	標準価格
DRA-C	DINレール	10	150


ボックス内の省スペース化に！

(4個1組)



ボードスペーサー

- ボックス内に機器等を2段に取り付ける場合に使用する自在板等の足に。

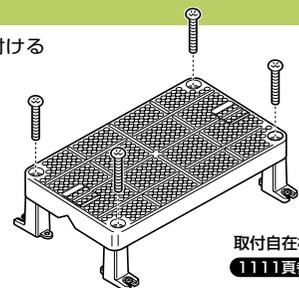

取付自在板は、**1111頁参照**

品番	適用	入数	標準価格
WBA-35	自在板・木板等	1組	188