


GFC-1

空気管用

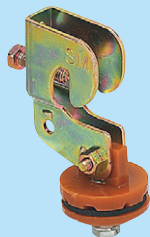




(適合寸法)

C形鋼



C形鋼用

- 防災機器等の取り付けに使用します。
- 空気管支持専用なので、碍子等のセットが不要です。
- 空気管挟み方式なので、バンド止めが不要です。

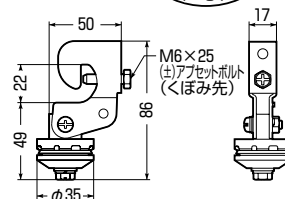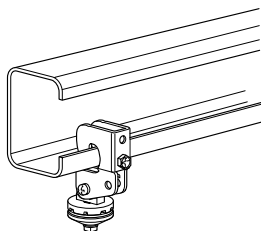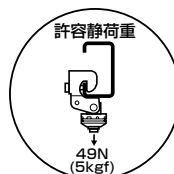

■電気垂鉛めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
GFC-1	C形鋼(ツバ15~20mm)	10	640

GFC-2

空気管用



(適合寸法)

 
C形鋼





C形鋼用

- 防災機器等の取り付けに使用します。
- 空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。
- 空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、平行に施工する場合に使用します。

許容静荷重



※引っ張り方向に応じ、金具を付け替え施工してください。

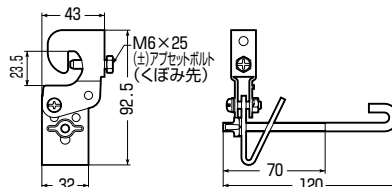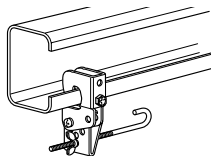


■電気垂鉛めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
GFC-2	C形鋼(ツバ15~20mm)	10	450

GFC-3

空気管用

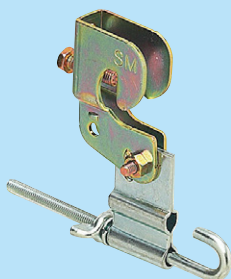

(適合寸法)

 
C形鋼





C形鋼用

- 防災機器等の取り付けに使用します。
- 空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。
- 空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、直角に施工する場合に使用します。

許容静荷重



※引っ張り方向に応じ、金具を付け替え施工してください。

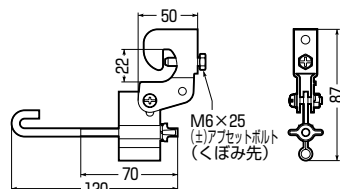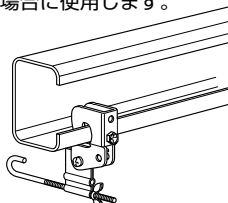

■電気垂鉛めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
GFC-3	C形鋼(ツバ15~20mm)	10	450