

SGT-1

樹脂製




器具取付面



- 適合ビス
 サイズ：φ3.5～φ4.1mm
 長さ：10～20mm迄

吊りボルト用

- 蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
- 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。

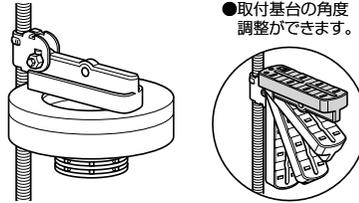

●取付基台の角度調整ができます。

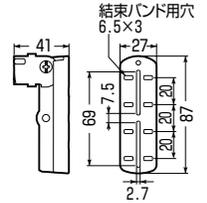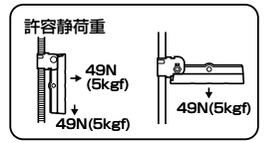

■電気亜鉛めっき仕様(金属部)

品番	適合ボルト	入数	最小入数	標準価格
SGT-1	W3/8・M10	100	10	160

SGT-2

樹脂製




器具取付面


- 適合ビス
 サイズ：φ3～φ4.5mm

吊りボルト用

- ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。

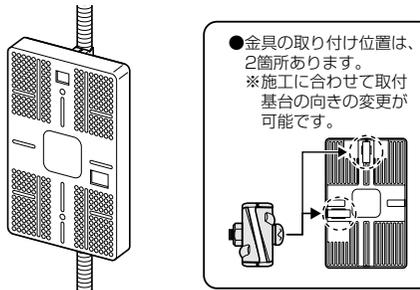

●金具の取り付け位置は、2箇所あります。
 ※施工に合わせて取付基台の向きの変更が可能です。

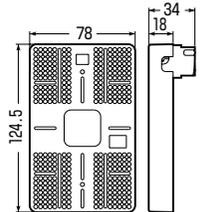

■電気亜鉛めっき仕様(金属部)

品番	適合ボルト	入数	最小入数	標準価格
SGT-2	W3/8・M10	20	1	510

SGT-3

樹脂製



器具取付面




- 適合ビス
 サイズ：φ3.5～φ4.1mm
 長さ：10～25mm迄

吊りボルト用

- 火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。

■サイドで固定

■中央で固定

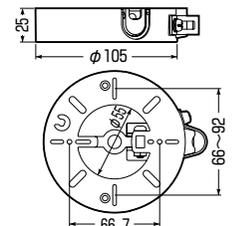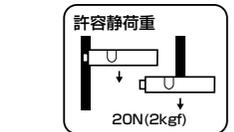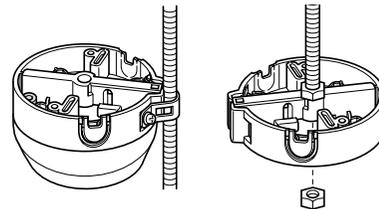

■電気亜鉛めっき仕様(金属部)

品番	適合ボルト	入数	最小入数	標準価格
SGT-3	サイド固定部：W3/8・W1/2 中央固定部：W3/8	100	10	510