
 



## アルミレール (アルミレール用ケーブルカッシャー専用)

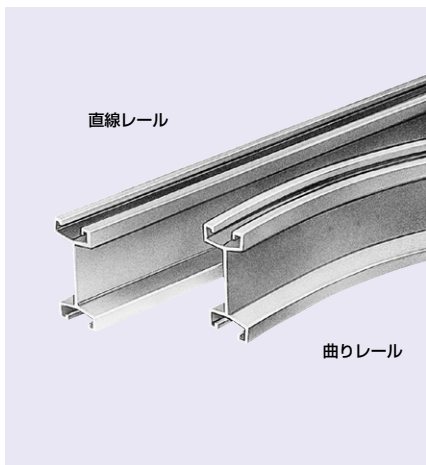

■直線レール



■曲りレール

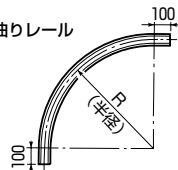

種類	品番	規格	重量	入数	標準価格
直線レール	<b>CKA-4M</b>	全長 4m	3.1kg	1	15,200
	<b>CKA-5R</b>	半径 53cm	0.8kg	1	36,100
曲りレール (90°)	<b>CKA-10R</b>	半径 1m	1.4kg	1	37,800
	<b>CKA-15R</b>	半径 1.5m	2.0kg	1	45,500
	<b>CKA-20R</b>	半径 2m	2.6kg	1	53,000
	<b>CKA-25R</b>	半径 2.5m	3.2kg	1	60,600
	<b>CKA-30R</b>	半径 3m	3.8kg	1	68,200
	<b>CKA-35R</b>	半径 3.5m	4.4kg	1	75,200


アルミレールの特性 **1498**頁参照

※曲りレール(CKA-5R)半径53cmはCKA-500型にご使用ください。  
 ※曲りレールを使用する場合は、チェーン取付間隔を回転半径の1/2前後で施工してください。  
 ※CKA-25R~35Rは2分割で1セットです。

## アルミレール用 ケーブルカッシャー

### 500型

(キャブタイヤケーブル用)

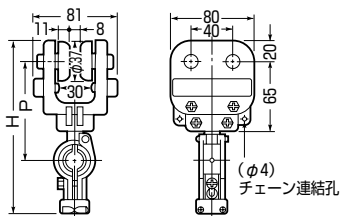


品番	適合ケーブル径	吊り数	H	P	入数	最小入数	標準価格
<b>CKA-501</b>	φ10~φ20mm	1	158	91	10	1	6,840
<b>CKA-502</b>	φ10~φ20mm	2	184	90	10	1	7,230
<b>CKA-503</b>	φ20~φ30mm	1	166	95	10	1	7,300
<b>CKA-504</b>	φ30~φ45mm	1	169	102	10	1	7,730
<b>CKA-505</b>	φ20~φ35mm	2	185	110	10	1	7,950
<b>CKA-506</b>	φ45~φ70mm	1	196	123	10	1	8,550

## アルミレール用 ケーブルカッシャー

### 600型

●フラットケーブル用  
 ●キャブタイヤケーブル  
 並列用

ブラケット70R

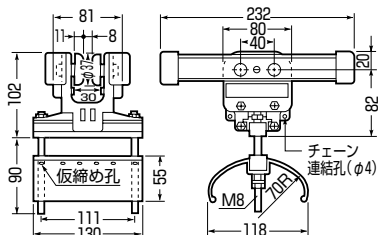

適用	品番	適合ケーブル径	吊り数	入数	最小入数	標準価格
フラットケーブル用	<b>CKA-601</b>	厚さ10~35mm 巾 ~100mm		3	1	13,200
	<b>CKA-602</b>	φ10~φ20mm	5	3	1	13,200
キャブタイヤケーブル並列用	<b>CKA-603</b>	φ20~φ30mm	3	3	1	13,200
	<b>CKA-604</b>	φ10~φ20mm×2 φ20~φ30mm×2	4	3	1	13,200
	<b>CKA-605</b>	φ10~φ20mm×3 φ20~φ30mm×1	4	3	1	13,200

※曲りレールを使用する場合は、CKA-10R(半径1m)以上をご使用ください。