


ニュースタットバー (傾き防止バー)


3分スタット付・無

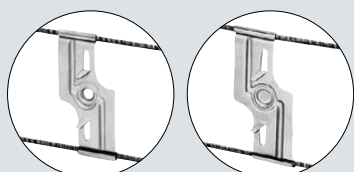

3分スタット付


3分スタット無

φ3×500mm
φ4×500mm

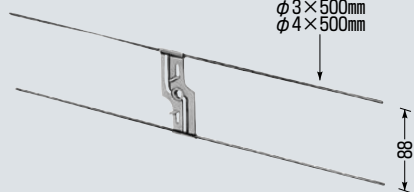


※OF-35S、35Mのツメは (+)ドライバーの先端で押し折曲げられるように穴が開けてあります。

2個付け

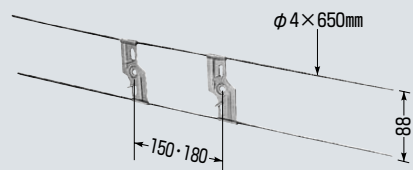

ノック付


ボックスに断熱シートが貼ってあっても取り付けOK!

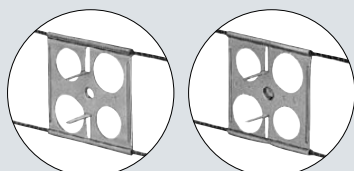

3分スタット付


3分スタット無

φ4×500mm

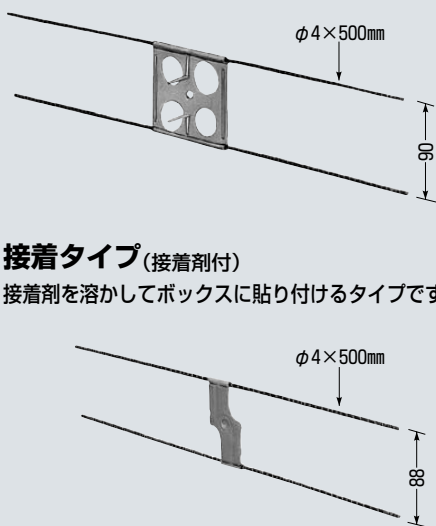

接着タイプ (接着剤付)

接着剤を溶かしてボックスに貼り付けるタイプです。

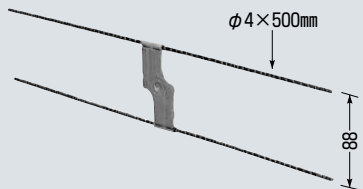


※鉄筋ボックス(CDO-MA)には取り付けられません。

- ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
- 傾き防止バーはφ4mmと曲げ易いφ3mmタイプがあります。(ノック付、接着タイプは除く)
- 接着タイプ(接着剤付)は接着剤をトーチランプ等で溶かし、ボックスに貼付けるタイプです。
- ノック付きタイプ(3分スタット付)は、断熱カパー付ボックス及びボックスに断熱シートが貼ってあっても取り付けられます。(裏ノック使用不可)


→599-602頁

ノック付 16・22(19・25)×2

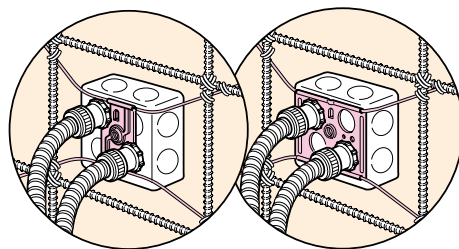

裏ノック2個使用可能 裏ノック4個使用可能

ご注意 樹脂ボックスには3分スタット無をご使用ください。

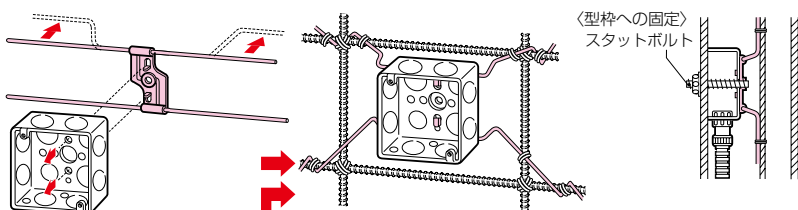

①アウトレットボックス裏より、スタットバーを取り付けてください。(スタットバーのツメを折り曲げて固定してください。)

②壁厚に合わせてスタットバーを曲げ、壁筋に結束してください。(バーは自在に曲げられます。)

③型枠への固定は、スタットボルト(OF-1C)で引き締め固定してください。

《接着タイプ》

①接着剤をトーチランプ等で溶かし、アウトレットボックスの裏に貼り付けます。

傾きバーサイズ	3分スタット	品番	適用	入数	最小入数	標準価格
φ4mm	付	OF-35S	鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型) ●大形(浅型・深型))	50		150
	無	OF-35M	当社スタット付ボックス (鉄・樹脂製) 当社セーリスボックス(樹脂製)	50		150
	付	OF-35S2	鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型)×2個付け ●大形(浅型・深型)×2個付け (ピッチ150mm))	50	10	300
	付	OF-35S2A	鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型)×2個付け ●大形(浅型・深型)×2個付け (ピッチ180mm))	50	10	300
	無	OF-35M2	当社スタット付ボックス (鉄・樹脂製)×2個付け (ピッチ150mm) 当社セーリスボックス(樹脂製×2個用)×2個付け	50	10	300
	φ3mm	付	OF-35SS	鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型) ●大形(浅型・深型))	50	
無		OF-35MS	当社スタット付ボックス (鉄・樹脂製) 当社セーリスボックス(樹脂製)	50		150

■ノック付

規格	品番	適合ボックス	入数	標準価格
3分スタット付	OF-37TS	鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型) ●大形(浅型・深型))	50	250
3分スタット無	OF-37TM	当社スタット付ボックス (鉄・樹脂製)	50	250

■接着タイプ(接着剤付)

規格	品番	適合ボックス	入数	最小入数	標準価格
3分スタット無	OF-35-H	スタット付ボックス (鉄・樹脂製)	50	10	210