


ウォルボックス用ルーバー

IPX3 (IPX3性能以上のボックス) に使用した場合



- ウォルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
- ウォルボックスのロックアウトに取り付けられます。
※2箇所以上の取り付けを推奨します。
- フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。

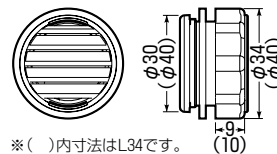

※()内寸法はL34です。

品番	適合		入数	標準価格
	ノック径	取付厚		
WB-L27	φ27・φ28	2~4	1袋(2ヶ入)	188
WB-L34	φ34~φ36	2~4	1袋(2ヶ入)	240

※この商品の価格は1袋価格です。

ラバーブッシング



取付厚：4mm迄


※()内寸法はMRV-22です。

- プールボックス、ウォルボックス等のロックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
- ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
- スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。




品番	色	適合		入数	標準価格
		ノック径	ケーブル		
MRV-16J	ベージュ	φ22 16(19)用	●φ5~φ15 ●光ケーブル (ドロップケーブル)	10	50
MRV-16M	ミルクホワイト				
MRV-16G	グレー				
MRV-22J	ベージュ	φ27 22(25)用	●φ5~φ20 ●光ケーブル (ドロップケーブル)	10	60
MRV-22M	ミルクホワイト				
MRV-22G	グレー				

ウォルボックス用垂直台座

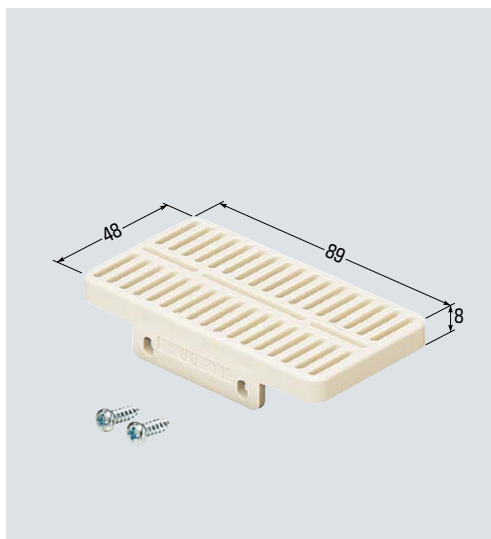

- ボックス内のスペースを有効活用でき、コンセント・情報機器等を効率良く取り付けられます。
- 木板、プラスチック基台どちらにも取り付けられます。

■このような場合に使用できます。

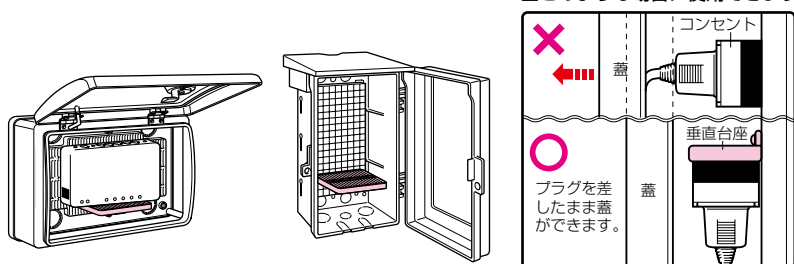

品番	入数	最小入数	標準価格
WB-T1	10	1	150