


## スタープラグ

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます！ 

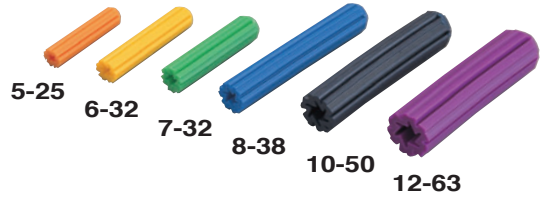


割れない！  
抜けない！  
腐らない！



サイズNo.	カラー	太さ	長さ	本数	木ネジ寸法	使用ドリル
5-25	オレンジ ●	φ5mm	25mm	250本	2.7 2.9 3.1mm	5mm
6-25	イエロー ●		25mm	200本	3.5 3.8 4.1mm	6mm
6-32		32mm	180本			
6-38		38mm	150本			
7-25	グリーン ●	φ7mm	25mm	160本	4.5 5.1mm	7mm
7-32			32mm	140本		
7-38			38mm	120本		
7-50			50mm	100本		
8-25	ブルー ●	φ8mm	25mm	120本	5.8mm	8mm
8-38			38mm	100本		
8-50			50mm	80本		
8-63			63mm	60本		
10-38	ブラックブルー ●	φ10mm	38mm	80本	6.2 6.8mm	10mm
10-50			50mm	60本		
10-63			63mm	50本		
12-50			50mm	30本		
12-63	バイオレット ●	φ12mm	63mm	24本	8.0 9.5mm	12mm
12-75			75mm	20本		

〈使用方法〉

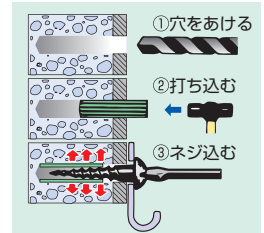

標準価格

1,700円

■引抜強度参考例

単位：kN(kgf)

サイズNo.	コンクリート	ALC
5-25	2.12 (216)	0.35 (36)
6-25	3.14 (320)	0.51 (52)
7-32	4.16 (424)	0.86 (88)
8-38	5.33 (544)	1.10(112)
10-50	7.84 (800)	1.29(132)
12-63	10.19(1,040)	1.57(160)

※木ネジは最大径のものを使用

## ゼットプラグ

ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに 

- 安定感抜群！
- プラグの羽根がしっかりくい込む！


■引抜強度参考例 単位：kN(kgf)

品番	コンクリート	ALC
Z5-25	2.50(255)	0.75(76.5)
Z6-30	3.75(382.5)	1.00(102)
Z7-35	4.83(493)	1.17(119)
Z8-40	6.08(620.5)	1.33(136)
Z10-50	9.16(935)	1.50(153)

■材質：6 ナイロン



〈使用方法〉

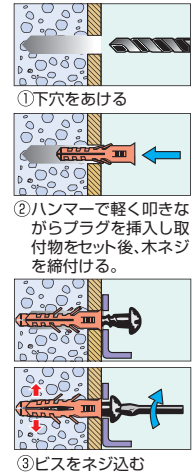

### ゼットプラグケース入り

品番	標準価格	ドリル径	木ネジ径	小箱入数
Z5-25 ●	1,200円	φ5mm	φ2.7~3.1mm	80本
Z6-30 ●		φ6mm	φ3.5~4.8mm	70本
Z7-35 ●		φ7mm	φ4.1~5.1mm	60本
Z8-40 ●	1,100円	φ8mm	φ5.1~5.8mm	50本
Z10-50 ●		φ10mm	φ6.8~8.0mm	30本

### ゼットプラグカップ入り

品番	標準価格	ドリル径	木ネジ径	カップ入数
ZC5-25 ●	1,600円	φ5mm	φ2.7~3.1mm	150本
ZC6-30 ●		φ6mm	φ3.5~4.8mm	130本
ZC7-35 ●		φ7mm	φ4.1~5.1mm	110本
ZC8-40 ●		φ8mm	φ5.1~5.8mm	100本
ZC10-50 ●		φ10mm	φ6.8~8.0mm	55本

注：天井への使用は避けて下さい。

注：引抜強度は参考値です。コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6~10倍)を確保して下さい。天井への使用は避けて下さい。

圧着工具

ケーブルカッター

通線・入線工具

作業工具

切削工具

ファスナーシステム

ボケット・安全サボット・収納ボックス

車搭載用収納システム

測定工具

省力工具

その他便利ツール

セレクトブランド