

Zアンカー

石膏ボード・ベニヤ板用アンカー



下穴不要！食い込みがいいアンカー！


■亜鉛合金ダイカスト製

- 先端がドリル形状になっているので食い込みが良い
- 引抜強度：石膏ボード／9mm 200N

- 全長：28mm
- 幅：14mm
- 推奨ビスサイズ：4mm



〈取付方法〉

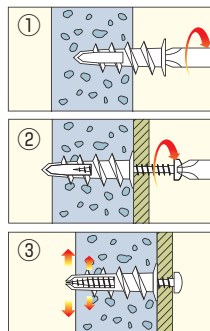

- ①壁裏の障害物(銅線、接着剤など)を避けアンカーを母材に面一になるまでドライバーでねじ込みます。
- ②取付物と使用ネジをセットしドライバーでねじ込みます。
- ③しっかりと締め付ければ完了です。

お徳用



品番	標準価格	入数
MZ-50	1,700円	50本 <small>ビス無</small>

品番	標準価格	入数
MZ-300	9,000円	300本 <small>ビス無</small>

Vショットアンカー

石膏ボード専用アンカー




下穴不要！
先端が壁の中で2つに割れ、しっかり固定！

■スチール製


- 取り扱い簡単、ハンマーで打込むだけの簡単施工
- 取付け時にゴミが余り出ません
- 表面处理：電気亜鉛メッキ

■引抜強度：石膏ボード／9mm 170N

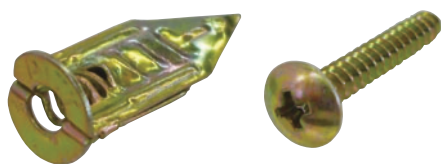

施工後裏面

〈取付方法〉

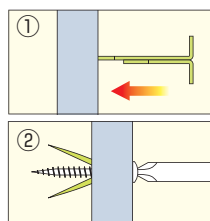

- ①長さの長い面を上に向け、ハンマーで真っ直ぐ打込んでください。(斜めに打込むと強度が低下する恐れがあります。)
- ②取付物の上からねじで締め付けて完了です。

- 全長：30mm
- 幅：11mm
- 付属ビス：
トラスタッピングビス φ4×30mm



MV-50



MV-300

お徳用



MV-500N

品番	標準価格	入数
MV-50	1,760円	50本 <small>ビス付</small>

品番	標準価格	入数
MV-300	9,900円	300本 <small>ビス付</small>
MV-500N	13,000円	500本 <small>ビス無</small>

注：引抜強度は参考値です。
ボードの材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6~10倍)を確保して下さい。

圧着工具

ケーブル
カッター

通線・
入線工具

作業工具

切削工具

ファスナー
システム

ポケット・
安全サポーター・
収納ボックス

車搭載用
収納システム

測定工具

省力工具

その他
ツール

セレクト
ブランド