

ミスミ

SOLID CARBIDE STEP REAMER



超硬段付ストレートリーマ レギュラータイプ


●2枚刃／一般鋼・アルミ用／先端径・大口徑指定タイプ

CHRSF



1本単位

材質

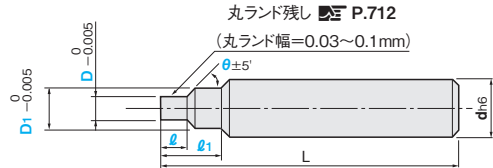

型番	No.	先端径D	段付長さ	片角	大径	溝長	全長 L	シャック径 d	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	θ	D <sub>1</sub>	ℓ <sub>1</sub>			
CHRSF	3	1.00~1.99	1.0~5.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤3.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤10.0	40	3	15,400
	4	2.00~2.99	2.0~10.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤4.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤20.0	50	4	16,870
	6	3.00~4.99	3.0~15.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤6.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤30.0	60	6	18,870
	8	5.00~6.99	5.0~25.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤8.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤30.0	60	8	43,680
	10	7.00~8.99	7.0~35.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤10.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤50.0	80	10	54,840
	12	9.00~10.99	9.0~45.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤12.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤50.0	80	12	59,710
	16	11.00~14.99	11.0~55.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤16.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤70.0	100	16	77,310

切削条件 P.713




●2枚刃／ロングシャックタイプ／一般鋼・アルミ用／先端径・大口徑指定タイプ

LS-CHRSF



1本単位

材質

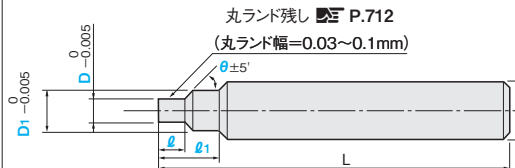

型番	No.	先端径D	段付長さ	片角	大径	溝長	全長 L	シャック径 d	¥通常単価 1~2本
		0.01mm単位指定	0.1mm単位指定	θ	D <sub>1</sub>	ℓ <sub>1</sub>			
LS-CHRSF	3	1.00~1.99	1.0~5.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤3.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤10.0	60	3	18,040
	4	2.00~2.99	2.0~10.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤4.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤20.0	80	4	21,950
	6	3.00~4.99	3.0~15.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤6.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤30.0	90	6	24,810
	8	5.00~6.99	5.0~25.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤8.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤30.0	90	8	45,570
	10	7.00~8.99	7.0~35.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤10.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤50.0	120	10	57,350
	12	9.00~10.99	9.0~45.0	30~120	D<D <sub>1</sub> ≤12.00	ℓ+2≤ℓ <sub>1</sub> ≤50.0	120	12	62,070

切削条件 P.713



Order 注文例

CHRSF 6 - 3.50 - 5.0 - 45(\*) - 5.00 - 10.0

型番 シャック径(d) 先端径(D) 段付長さ(ℓ) 片角(θ) 大径(D<sub>1</sub>) 溝長(ℓ<sub>1</sub>)



Delivery 出荷日

3 日目出荷



ストーク A 800円/1本 巻末-8

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Alterations 追加加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.712



AC (XALコート) ・ TS (TSコート)

10 日目出荷 ⊗ ストーク不可

DC (DLCコート)

12 日目出荷 ⊗ ストーク不可



Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~
値引率			5%	10%



CHRSF 6 - 3.500 - 5.0 - 45° - 5.00 - 10.0 - AC

型番 シャック径(d) 先端径(D) 段付長さ(ℓ) 片角(θ) 大径(D<sub>1</sub>) 刃長(ℓ<sub>1</sub>) (TS・AC・DC・CN)



Webなら、スペック指定で簡単検索

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 切削工具

