


## JASO F404 3000 番(運動用、固定用)

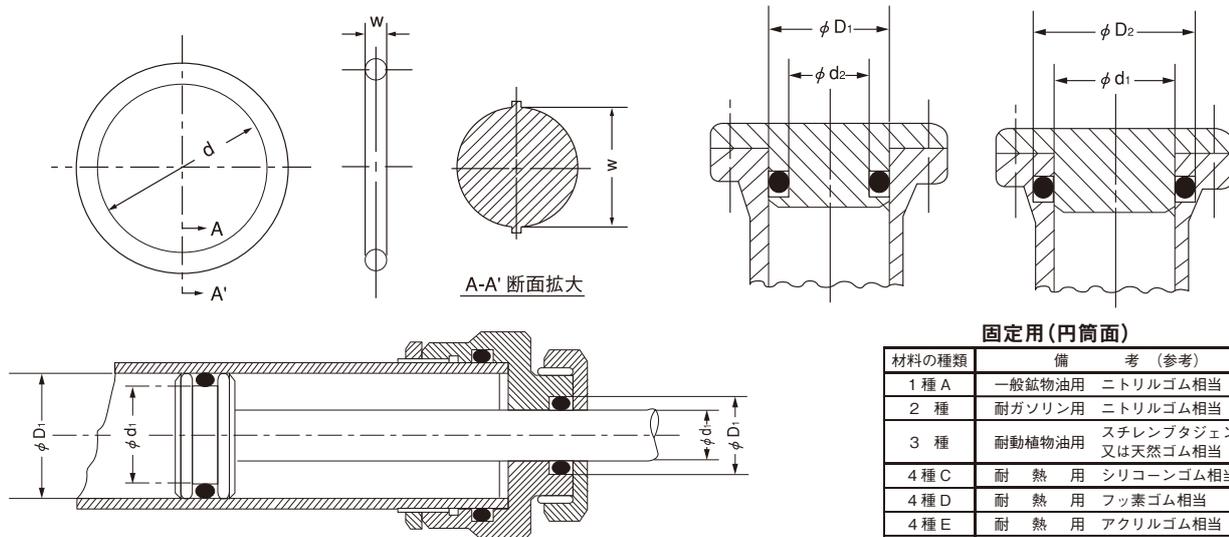

固定用(円筒面)

材料の種類	備	考 (参考)
1 種 A	一般鉱物油用	ニトリルゴム相当
2 種	耐ガソリン用	ニトリルゴム相当
3 種	耐動植物油用	スチレンブタジェンゴム 又は天然ゴム相当
4 種 C	耐熱用	シリコンゴム相当
4 種 D	耐熱用	フッ素ゴム相当
4 種 E	耐熱用	アクリルゴム相当
5 種	クーラント液用	エチレンプロピレンゴム相当

JASO 呼び番号	呼 び 内 径	O リ ン グ の 寸 法		J I S 呼び番号	旧呼び番号	
		太 さ W	内 径 d			
31025	25	3.1 ± 0.1	24.4	± 0.15	G 25	
31030	30		29.4		G 30	
31035	35		34.4	G 35		
31040	40		39.4	G 40		
31045	45		44.4	G 45		
31050	50		49.4	G 50		
31055	55		54.4	G 55		
31060	60		59.4	G 60		
31065	65		64.4	G 65		
31070	70		69.4	G 70		
31075	75		74.4	G 75		
31080	80		79.4	G 80		
31085	85		84.4	G 85		
31090	90		89.4	G 90		
31095	95		94.4	G 95		
31100	100	99.4	G 100			
31105	105	104.4	G 105			
31110	110	109.4	G 110			
31115	115	114.4	G 115			
31120	120	119.4	G 120			
31125	125	124.4	G 125			
31130	130	129.4	G 130			
31135	135	134.4	G 135			
31140	140	139.4	G 140			
31145	145	144.4	G 145			
35022	22.4	3.5 ± 0.1	22.1	± 0.15	P 22.4	3022
35024	24		23.7		P 24	3024
35025	25		24.7		P 25	3025
35026	26		25.7		P 26	3026
35028	28		27.7		P 28	3028
35030	30		29.7		P 30	3030
35031	31.5		31.2		P 31.5	3031

JASO