


## アイスクリュー

Eye Screw

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	H	B	E	A	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
STS-3	3.5	8.5	16	20	2.8	9	5	15	0.15	650	20	1139
STS-4	4	10	20	25	4	10	7	20	0.20	690	20	1140
STS-5	5	13	26	30	5	11	14	30	0.29	820	20	1141

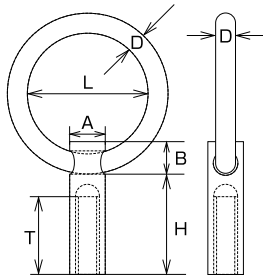

## リングナット


Ring Nut

〈ミリネジ〉Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)


品番	D	L	H	A	B	T	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
LN-6M	5	35	26	10	10	20	M-6	34	50	0.49	1,200	20	877
LN-8M	6	40	35	12	12	25	M-8	59	80	0.78	1,430	20	878
LN-10M	8	45	35	14	13	27	M-10	99	120	1.18	1,760	20	879
LN-12M	9	50	40	16	16	32	M-12	138	180	1.76	2,200	10	880

〈ブネジ〉Inch Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	H	A	B	T	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
LN-6W	5	35	26	10	10	20	W-1/4	33	50	0.49	1,200	20	997
LN-8W	6	40	35	12	12	25	W-5/16	59	80	0.78	1,430	20	998
LN-10W	8	45	35	14	13	27	W-3/8	102	120	1.18	1,760	20	999
LN-12W	9	50	40	16	16	32	W-1/2	137	180	1.76	2,200	10	1000

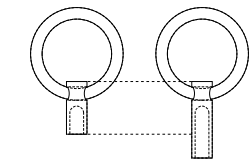

※H寸法を短くすることも出来ます。(別注) ご了承下さい。  
 ※室内装飾にも映える美麗仕上げ。  
 ※施工の際、美しく仕上がります。

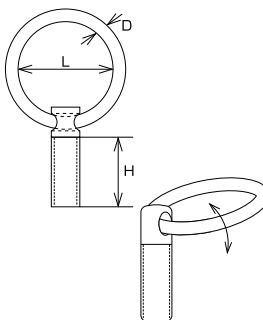


## リングボルト

Round Bolt

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	H	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
LB-10M25	5	35	25	M-10	35	60	0.59	1,050	20	774
LB-12M30	6	40	30	M-12	59	80	0.78	1,260	20	775
LB-14M35	7	45	35	M-14	102	100	0.98	1,500	20	776
LB-16M40	8	45	40	M-16	129	120	1.18	2,160	20	777

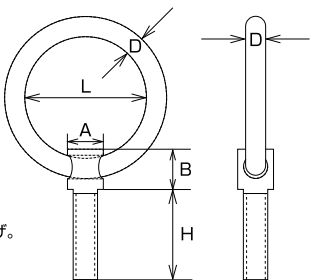

## つば付リングボルト

Ring Bolt w/shoulder

〈ミリネジ〉Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	H	A	B	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
LBT-6M25	5	35	25	10	10	M-6	27	50	0.49	1,050	20	812
LBT-6M30	6	40	30	12	12	M-6	43	50	0.49	1,260	20	813
LBT-8M35	7	45	35	14	14	M-8	72	80	0.78	1,500	20	814
LBT-8M40	8	45	40	16	16	M-8	94	80	0.78	2,160	20	815
LBT-10M18	9	50	18	16	16	M-10	115	150	1.47	2,640	10	868
LBT-10M45	10	50	45	19	19	M-10	163	150	1.47	3,240	10	869

〈ブネジ〉Inch Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	H	A	B	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
LBT-6W13	5	35	13	10	10	W-1/4	25	50	0.49	1,050	20	870
LBT-6W30	6	40	30	12	12	W-1/4	44	50	0.49	1,260	20	871
LBT-8W15	7	45	15	14	14	W-5/16	63	80	0.78	1,500	20	872
LBT-8W40	8	45	40	16	16	W-5/16	92	80	0.78	2,160	20	873
LBT-10W18	9	50	18	16	16	W-3/8	114	150	1.47	2,640	10	874
LBT-10W45	10	50	45	19	19	W-3/8	160	150	1.47	3,240	10	875
LBT-12W22	11	60	22	22	22	W-1/2	225	220	2.16	3,720	10	876

※室内装飾にも映える美麗仕上げ。  
 ※施工の際、美しく仕上がります。