




ロングアイフック Long Eye Hook

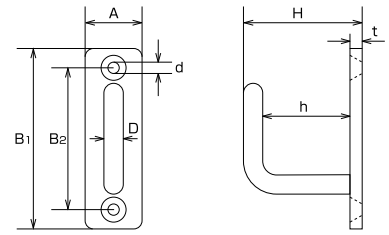


材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	A	B ₁	B ₂	H	d	h	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
LEH-3	3	9	27	22	15	2.2	10	2	5	2	0.02	280	20	2193
LEH-4	4	12	36	28	21.5	3.2	15	2.5	10	6	0.06	350	20	2128
LEH-5	5	15	45	35	27.5	3.6	20	2.5	18	8	0.08	580	20	2129
LEH-6	6	18	60	48	39	4.2	30	3	36	12	0.12	720	20	2130
LEH-8	8	24	80	65	51	5.2	40	3	73	16	0.16	1,200	20	2131
LEH-10	10	30	120	100	64	6.2	50	4	170	30	0.29	1,800	10	2194



プレートフック Plate Hook

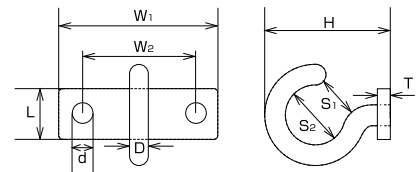


材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W ₁	W ₂	H	S ₁	S ₂	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PH-3	3	7.5	25.5	18	20	6.5	8.5	3	2	4	3	0.03	800	20	2103
PH-4	4	10	34	24	26	8.5	11.5	4	2.5	10	10	0.10	1,040	20	918
PH-5	5	12	40	28.5	32	10	15	5	3	18	15	0.15	1,150	20	149
PH-6	6	14	44	32	37	12	17	5	3	28	20	0.20	1,380	20	919
PH-8	8	16	50	36	49	16	23.5	6	4	54	30	0.29	1,600	10	920
PH-10	10	18	58	40	58	19	29	8	4	91	50	0.49	1,920	10	921




ワイヤープレートフック (PAT.) Wire Plate Hook

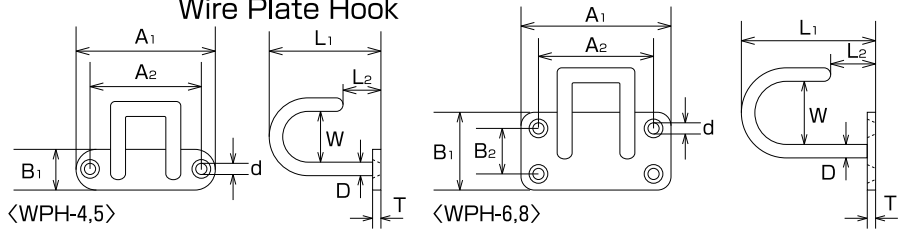


材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L ₁	L ₂	W	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
WPH-4	4	31.5	12	16.5	40	32	12	/	3.2	2	18	7	0.07	800	20	2085
WPH-5	5	41	13	20.5	50	40	15	/	4.2	2.5	35	10	0.10	1,200	20	2086
WPH-6	6	48	14	23	54	42	30	18	5.2	2.5	66	15	0.15	1,740	20	2087
WPH-8	8	64	20	30	72	57	40	25	5.2	3	155	25	0.25	2,870	10	2088

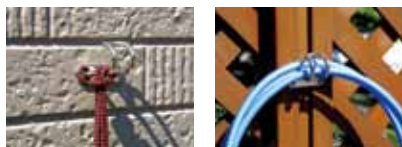

ウォールフック Wall Hook

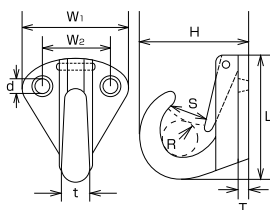

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	H	W ₁	W ₂	S	R	d	T	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
WH-1	38	25	34	22	7	2.5	4.2	3.2	5	40	15	0.15	1,680	20	146
WH-2	41	34	34	22	10	4.5	4.2	4.5	8	55	15	0.15	2,040	20	147