



## セーブチェーン

Safety Chain

**家具転倒防止用**

家具の揺れをチェーンがストップ



必ず芯材の入った部分に取り付けてご使用ください。



材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	チェーンの長さ	価格(円)/個	入数
ES-15S	150	710	5
ES-15R		970	5
ES-15B		1,170	5
ES-30S	300	930	5
ES-30R		1,200	5
ES-30B		1,500	5
ES-50S	500	1,230	5
ES-50R		1,700	5
ES-50B		2,100	5

- ステンレスチェーン線径φ2.5
- アイストラップIS-4
- ステンレス皿木捻子2.7×20


各サイズ3色

● シルバー(S) ● ブロンズ(R) ● ブラック(B)  
(アイストラップ・皿木捻子も同色です)



## アイストラップ

Eye Strap

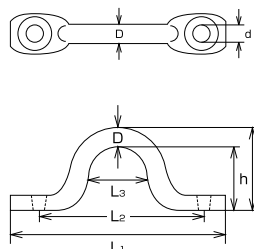

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L1	L2	L3	H	h	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IS-4	4	40	31	10	15	11	3.2	4	7	0.07	190	20	084
IS-5	5	50	40	12	18	13	4.2	8	15	0.15	210	20	085
IS-6	6	57	46	15	21	15	5.2	14	20	0.20	270	20	086
IS-8	8	63	48	11	25	17	6.1	26	30	0.29	350	20	087
IS-10	10	74	56	15	30	20	8.2	47	90	0.88	500	20	088



## アイストラップ (座ぐりなしタイプ)

Eye Strap (NON-SPOT FACING)

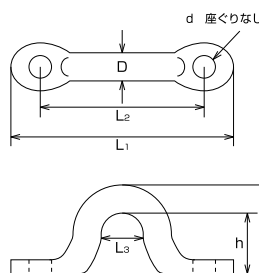

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L1	L2	L3	H	h	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
ISB-6	6	58	45	15	22	16	5.2	14	20	0.20	290	20	1234
ISB-8	8	63	47	12	25	17	6	27	30	0.29	380	20	1464



## ローアイストラップ

Low Eye Strap

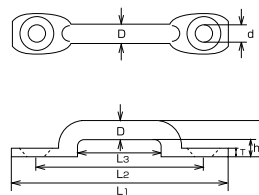

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L1	L2	L3	H	h	T	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
ISL-5	5	62	50	25	9	4	3	5.2	9	15	0.15	520	20	1031
ISL-6	6	80	67.5	41	15	9	3	6.4	19	20	0.20	600	20	1144
ISL-8	8	73	57	32	16	8	3.2	5.2	27	30	0.29	720	20	1252
ISL-8-68	8	85	68	27	17	9	4	6.5	31	30	0.29	750	20	2428

床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。

**NEW**

※ISL-8、ISL-8-68は「座ぐりなしタイプ」です。

価格には消費税は含まれておりません。