


## フックアイボルト (PAT.)

Eye Bolt Hook type

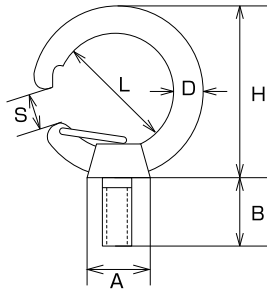

〈ミリネジ〉 Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)


品番	D	L	H	B	S	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IBH-6M	6	25	37	15	8	15	M-6	25	20	0.20	1,320	20	752
IBH-8M	8	33	49	20	9	19	M-8	55	30	0.29	1,800	20	753
IBH-10M	10	40	59	25	12	24	M-10	105	40	0.39	2,760	10	754

〈ブネジ〉 Inch Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	H	B	S	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IBH-6W	6	25	37	15	8	15	W-1/4	25	20	0.20	1,320	20	889
IBH-8W	8	33	49	20	9	19	W-5/16	55	30	0.29	1,800	20	890
IBH-10W	10	40	59	25	12	24	W-3/8	105	40	0.39	2,760	10	891

## フックアイナット

Eye Nut Hook type

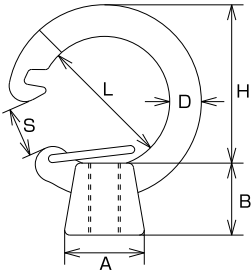


〈ミリネジ〉 Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	H	B	S	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
INH-6M	6	25	30	13	8	16	M-6	29	20	0.20	1,500	20	1420
INH-8M	8	33	40	18	10	20	M-8	64	30	0.29	2,250	20	1421
INH-10M	10	40	48	22	12	25	M-10	122	40	0.39	3,400	10	1422

## 袋アイナット

Block Eye Nut

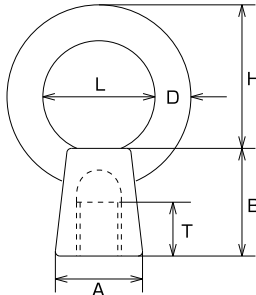

状況に応じて、金属用接着剤等をご使用下さい。

〈ミリネジ〉 Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	H	B	T	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
INC-6M	5	16	20	15	6	13	M-6	18	50	0.49	960	20	1493
INC-8M	7	19	26	20	9	16	M-8	40	80	0.78	1,080	20	1494
INC-10M	8	25	32	24	11	20	M-10	70	150	1.47	1,320	20	1495
INC-12M	10	30	39	29	14	24	M-12	136	220	2.16	1,800	10	1824
INC-16M	13	34	46	33	18	32	M-16	265	450	4.41	3,960	10	1825

## パッドナット


Pad Eye type Nut



〈PDN-5M・6M〉



〈PDN-8M・10M〉

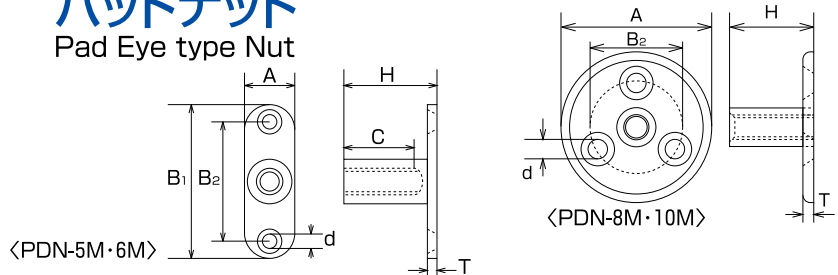

〈ミリネジ〉 Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	A	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H	T	d	C	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PDN-5M	9	28	22	21	2.2	2.2	15	M-5	11	15	0.15	550	20	1970
PDN-6M	12	37	28.5	22	2.3	3.2	16	M-6	14	20	0.20	660	20	1971
PDN-8M	40	—	24	22	2.5	5.2	—	M-8	25	50	0.49	860	20	2183
PDN-10M	40	—	24	22	2.5	5.2	—	M-10	26	80	0.78	1,100	10	2184

※PDN-5M・6Mはネジ部分が貫通していません。

※PDN-8M・10Mはネジ部分が貫通しています。