 





## ワイヤーキャッチ

Wire Bundle

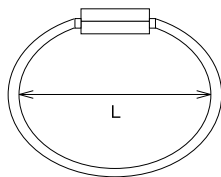

- ※ 上図のように閉じた時の寸法です。
- ※ スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
- ※ ワイヤーの長さは右記以外も別作可能です。ご照会下さい。  
(寸法指定は線径×全長でご指定下さい。)
- ※ ナットの中ですき間ができないように最後までしっかりと締めて下さい。

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A	B	E	全長	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
CW-1040	1	40	18	6	5	150	5	20	0.20	850	20	1931
CW-1080	1	80	18	6	5	270	4	20	0.20	970	20	1932
CW-2050	2	50	20	7	6	175	8	60	0.59	1,030	20	352
CW-2100	2	100	20	7	6	320	12	60	0.59	1,210	20	353
CW-2300	2	300	13	7	6	1000	20	60	0.59	2,060	10	1645
CW-3060	3	60	22	8	6	195	13	80	0.78	1,450	20	354
CW-3120	3	120	22	8	6	385	20	80	0.78	1,700	10	355
CW-3300	3	300	15	8	6	990	43	80	0.78	2,530	10	825
CW-3500	3	500	15	8	6	1680	69	80	0.78	2,900	10	826
CW-4080	4	80	25	9	7	270	28	100	0.98	1,940	10	356
CW-4140	4	140	25	9	7	480	39	100	0.98	2,310	10	357
CW-4300	4	300	18	9	7	1000	71	100	0.98	3,300	10	827
CW-4500	4	500	18	9	7	1660	113	100	0.98	3,630	10	828



## ワイヤーUボルト

"U" Bolt Wire type

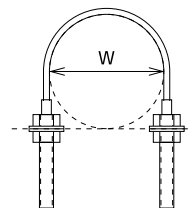

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)


品番	D	L	T	W	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
UW-1050	1	215	40	50	M-4	11	20	0.20	1,320	20	1588
UW-2050	2	215	40	50	M-5	20	30	0.29	1,320	20	1489
UW-2075	2	275	40	75	M-5	21	30	0.29	1,460	20	1490
UW-3100	3	365	50	100	M-6	42	50	0.49	1,720	20	1491
UW-3150	3	495	50	150	M-6	47	50	0.49	1,980	20	1492

- ※ 六角ナット4個、丸ワッシャー4枚付。
- ※ ワイヤーの長さは上記以外も別作可能です。ご照会下さい。(寸法指定は線径×全長でご指定下さい。)



## ワイヤーナット

Wire Nut

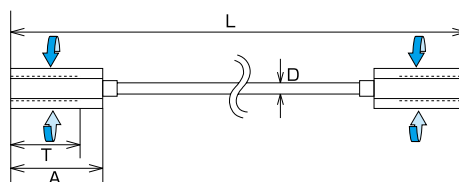

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	T	A	B	C	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
NW-2020	2	200	18	26	8	9	M-6	17.5	40	0.39	1,210	20	1765
NW-3030	3	300	22	32	8	9	M-6	26	50	0.49	1,700	20	1766
NW-4040	4	400	25	34	10	11.3	M-8	47.5	80	0.78	2,180	10	1767

- ※ ワイヤーの長さは上記以外も別作可能です。ご照会下さい。(寸法指定は線径×全長でご指定下さい。)

価格には消費税は含まれておりません。

