




枠式ターンバックルA&A

Turnbuckle, frame type Arm & Arm

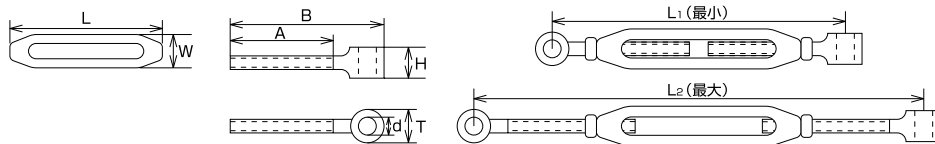

シャックルなどを組み合わせて使用できます。

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)


品番	L	W	A	B	H	T	d	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.	
TB-5A	70	14	40	55	11	12	6.4	100	155	W-3/16	49	130	1.27	φ 6	1,200	20	1538
TB-6A	90	19	50	70	15	16	8.4	125	190	W-1/4	113	200	1.96	φ 8	1,440	20	1539
TB-8A	120	21	66	90	19	20	10.4	160	250	W-5/16	215	300	2.94	φ10	2,750	20	1540
TB-9A	150	26	83	110	23.8	24	12.3	200	330	W-3/8	352	450	4.41	φ12	3,640	10	1541

※六角ナット付



枠式ターンバックル用枠のみ

Frame turnbuckle, frame only

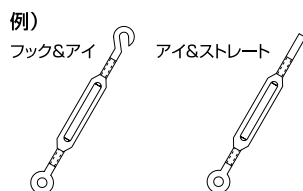

ターンバックルのフックのみ等のバラ売りも可能です。フック・アイ・ストレート等の組替え出荷も可能です。組替え可能な組み合わせはご照会下さい。

〈ブネジ枠〉 (価格改定日 H20.1)

品番	入数	価格(円)/個
TB-4W	20	490
TB-5W	20	510
TB-6W	20	580
TB-8W	20	1,200
TB-9W	10	1,500
TB-12W	10	2,210
TB-16W	5	4,900


〈ミリネジ枠〉 (価格改定日 H20.1)

品番	入数	価格(円)/個
TB-3M	20	370
TB-4M	20	490
TB-6M	20	580
TB-8M	20	1,200
TB-10M	10	1,500
TB-12M	10	2,210
TB-16M	5	4,900
TB-20M	5	9,000



パイプターンバックル (フック&フック)

Turnbuckle, pipe type Hook/Hook

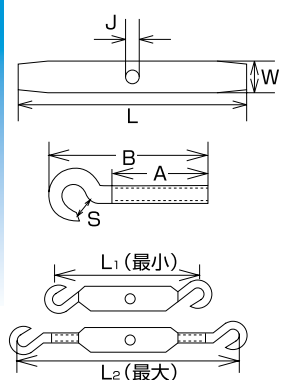

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)



品番	L	W	J	S	A	B	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
TBP-4H	80	8	3	6	33	57	125	170	W-3/16	28	40	0.39	1,060	20	394
TBP-5H	80	11	4	6	33	60	125	170	W-3/16	33	50	0.49	1,100	20	395
TBP-6H	100	13	5	9	45	78	155	230	W-1/4	67	80	0.78	1,270	20	396
TBP-8H	125	14	5.5	10	62	100	185	300	W-5/16	143	120	1.18	2,520	20	397
TBP-9H	150	17	8	10	74	116	225	360	W-3/8	223	160	1.57	3,250	10	398
TBP-12H	200	22	10	13	90	147	320	465	W-1/2	506	400	3.92	4,680	10	399
TBP-16H	250	27	10	20	115	195	410	560	W-5/8	980	600	5.88	11,200	5	400



パイプターンバックル 外れ止め付 (フック&フック)

Turnbuckle, pipe type w/stopper Hook/Hook

〈フック部分拡大〉

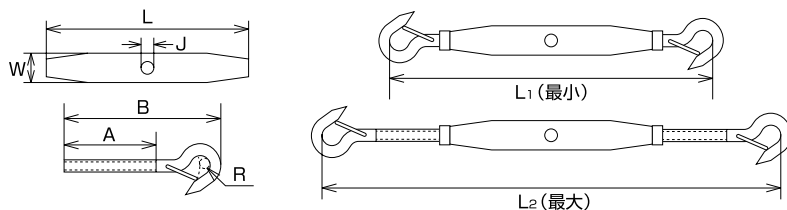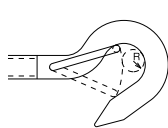

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	J	A	B	R	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
TBP-6HK	100	13	5	48	81	2.5	170	233	W-1/4	81	80	0.78	1,710	20	1826
TBP-8HK	129	14	6	65	105	2.5	219	299	W-5/16	141	120	1.18	3,300	20	1827
TBP-9HK	157	17	8	81.5	130	4	256	362	W-3/8	260	160	1.57	4,500	10	1828
TBP-12HK	200	22	10	100	166	6	330	470	W-1/2	523	400	3.92	6,240	10	1829

※六角ナット付

価格には消費税は含まれておりません。