




カムクリート Camcleat

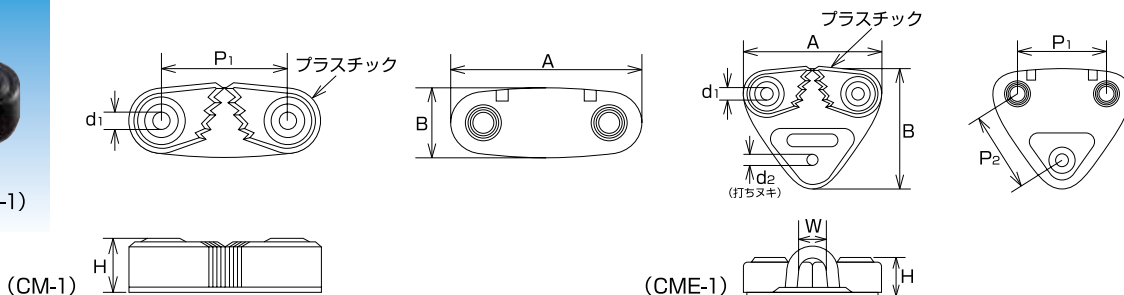

材質：ステンレス SUS304 プラスチック (mm)

品番	A	B	P ₁	P ₂	W	d ₁	d ₂	H	使用 ロー径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
CM-1	59	23	38	/	/	5	/	17	5~8φ	32	1,560	20	1621

※在庫がなくなり次第廃番とさせていただきます。

〈アイ付〉材質：ステンレス SUS304 プラスチック (mm)


品番	A	B	P ₁	P ₂	W	d ₁	d ₂	H	使用 ロー径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
CME-1	59	54	38	35	11	5	4.5	17	5~8φ	50	1,900	20	1622

シートアイストラップSY-13(P.44)はカムクリート用です。

※在庫がなくなり次第廃番とさせていただきます。



クリート Cleat

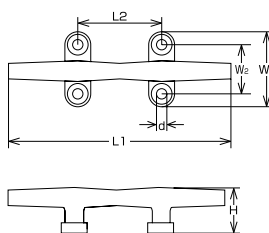


材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	H	d	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KT-4	100	38	35.5	23	24	4.5	83	2,100	10	898
KT-5	125	54	39	25	28	4.5	128	2,600	10	899
KT-6	153	58	45	26.5	31	6	170	3,600	10	900
KT-8	205	71.5	54	34	38	6	313	5,700	10	901
KT-10	244	90	66	45	46	7.5	601	9,900	5	902
KT-12	302	100	72	50	54	8	1004	15,600	3	903
KT-13	328	110	94	65	83	10.5	1920	28,000	1	2169
KT-14	360	122	115	84	112	12.5	4300	35,000	1	2138



クリートローフラット型 Cleat, Low Flat type

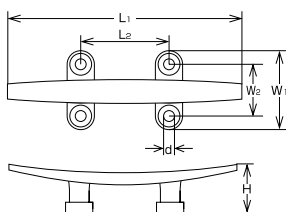

材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	H	d	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KTL-4	100	30	36	25	24	4.2	94	2,100	10	904
KTL-5	125	40	46	30	27	5.2	128	2,400	10	905
KTL-6	150	45	53	35	33	6.2	225	3,100	10	906
KTL-8	200	55	68	50	38	8.2	389	4,300	10	907
KTL-10	250	70	83	60	50	8.2	584	8,500	5	908