





差し込むだけのワンタッチタイプからボルトで固定するガッチリタイプまで場所に合わせてお選びいただけます。

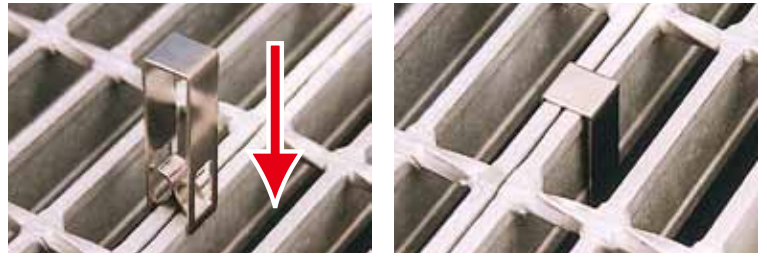

(写真はGCA型です。)

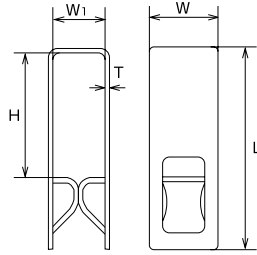

## グレーチングクリップ GCA型


Gutter Clip "GCA" type

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	W <sub>1</sub>	H	T	適用の高さ	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
GCA-60	60	20	16	37.5	1.5	19~32	31	660	20	1145
GCA-70	70	20	16	47.5	1.5	32~45	36	720	20	1146
GCA-80	80	20	18.5	54.5	1.5	38~50	38	770	20	1147

※細目タイプにもご使用できます。  
 ※装着後、若干のクリアランスはございます。  
 ※適用の高さはグレーチングに適用しうる寸法です。

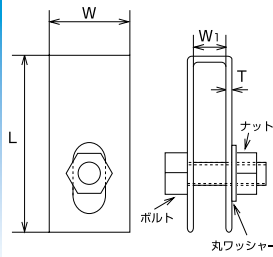

## グレーチングクリップ GCD型



Gutter Clip "GCD" type

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	W <sub>1</sub>	T	捻径	適用の高さ	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
GCD-1	55	25	10	2	M-8	18~38	60	650	20	1148
GCD-2-55	55	25	15	2	M-8	18~38	63	680	20	1297
GCD-2-75	75	25	15	2	M-8	38~55	78	720	20	1298
GCD-2-95	95	25	15	2	M-8	60~75	93	780	20	1299

※適用の高さはグレーチングに適用しうる寸法です。

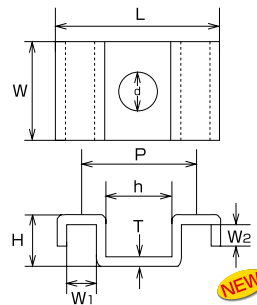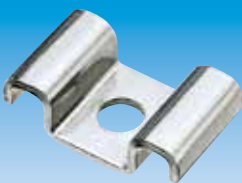

## グレーチングクリップ GCF型


Gutter Clip "GCF" type

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	d	P	H	h	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	T	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
GCF-30	42	25	10	31	13.5	20	7	6	2	25	420	20	2146
GCF-35	48.3	25	10	35.3	15	22.3	9	6	2	28	450	20	2170

※GCF-1は廃番になりました。

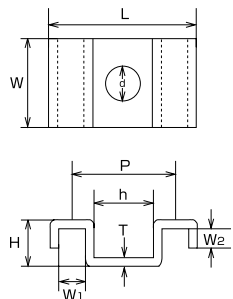

## グレーチングクリップ GCG型



Gutter Clip "GCG" type

袋ナット



M-8×25六角穴付止めネジ (ホロセット) で固定

U字金具

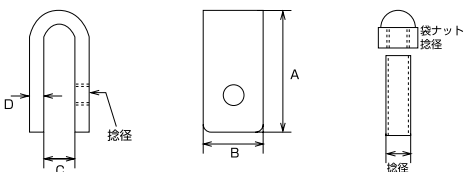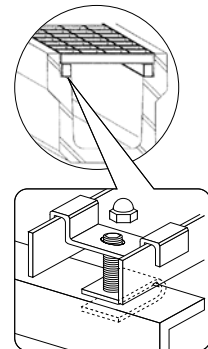

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	d	P	H	h	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	T	A	B	C	D	捻径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
GCG-1	42	25	10	31	13.5	20	7	6	2	39	19	10.5	4.5	M-8	90	1,200	20	1231

価格には消費税は含まれておりません。