

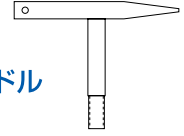


### グレーチング用金具GCH型

 
Parts of Gutter "GCH" type

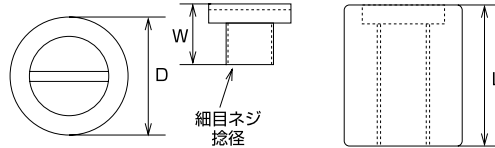


〈別売〉  
専用ハンドル

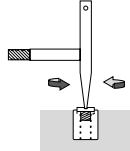

ドライバー部で  
ネジをゆるめて  
はずす。



ネジのかわりに  
ハンドルを入れる。

 

ハンドルを引っ  
ぱり蓋を開ける。


材質(鉄) (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	weight (g)	価格(円)/個	コード No.
GCH-0	348	1,800	1258

材質: ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	W	L	捻径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
GCH-38	32	16	38	細目ネジM-14	215	3,300	10	1232
GCH-70	32	16	70	細目ネジM-14	383	4,300	5	1233

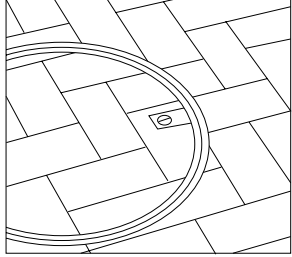

### グレーチングクリップGCI型

Gutter Clip "GCI" type

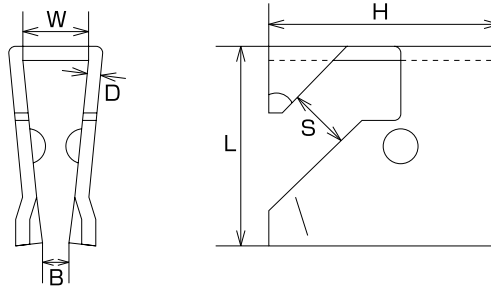

材質: ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)


品番	D	L	H	W	B	S	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
GCI-1	2	30	35	10	4	8.5	29	440	20	1305
GCI-2	2	30	35	13	7	8.5	30	460	20	1306
GCI-3	2	30	35	16	10	9.5	31	480	20	1307

### グレーチングクリップGCJ型・GCK型

Gutter Clip "GCJ" type, "GCK" type



〈GCJ-20〉 〈GCK-A〉 〈GCK-B〉

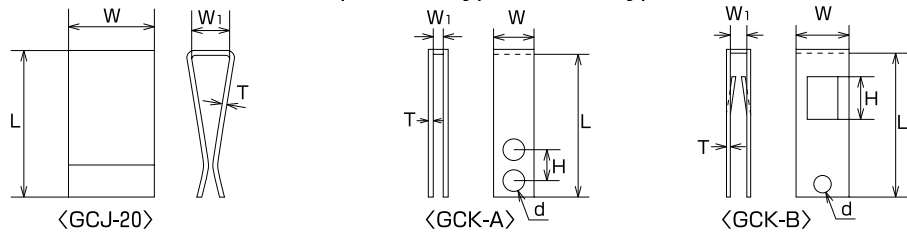

材質: ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	W <sub>1</sub>	T	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
GCJ-20	35	20	9	1.0	12	270	50	1560

品番	L	W	W <sub>1</sub>	H	d	T	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
GCK-A	55	15	4	12	8	1.5	17	390	20	1558
GCK-B	70	25	8	20	8	1.5	42	550	20	1559