

## アンカーJ型

Anchor "J" type

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	T	A	R	捻径	weight (g)	価格(円)/個
QJ-10-285	10	285	80	90	65	30	M-10	250	2,000
QJ-27-440	27	440	166	50	138	56	M-27	2800	7,000
QJ-27-490	27	490	166	50	138	56	M-27	3000	7,500
QJ-28-390	28	390	168	50	138	56	M-27	3000	13,500
QJ-28-440	28	440	168	50	138	56	M-27	3300	14,850
QJ-28-490	28	490	168	50	138	56	M-27	3500	15,750

※QJ-27-390は廃番となりました。

※QJ-27-440・QJ-27-490は製造中止の為、在庫がなくなり次第廃番となります。

※QJ-10-285は六角ナット2個、丸ワッシャー2個付。その他は六角ナット1個、丸ワッシャー1個付です。

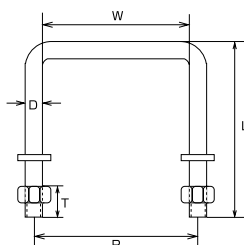

## コの字ボルト

Gutter Cover Handle


〈ミリネジ〉Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	P	T	捻径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KB-12M100	11	100	89	100	15	M-12	228	1,440	10	1203

〈ブネジ〉Inch Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	P	T	捻径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KB-10W150	9	150	92.5	101.5	20.5	W-3/8	204	1,440	10	1204
KB-10W200	9	200	92.5	101.5	20.5	W-3/8	254	1,880	10	1205

※上記以外のサイズも受注生産致します。ご照会下さい。

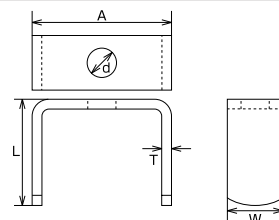


## コの字プレート

Bridge Plate

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	A	d	T	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KP-1	30	15	39.5	8	2	18	220	20	1660

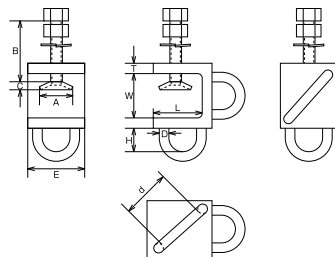



## コの字クランプ

Konoji Clamp

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	H	d	T	A	B	C	E	捻径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
KC-40	8	44	40	20	35	9	30	65	7	50	M-12	623	6,500	5	1742

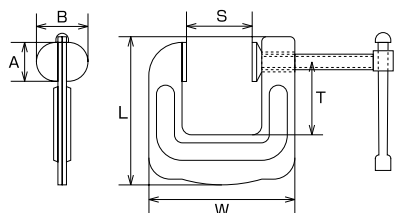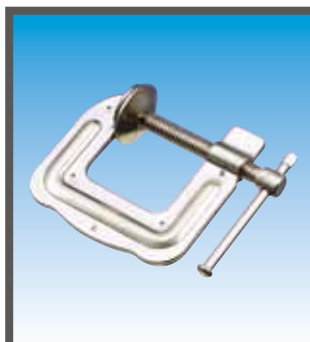

## Cクランプ

C-Clamp

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	S	T	A	B	捻径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
CP-25	59	60	26	29	16	23.5	W-1/4	68	1,700	20	1741