

スーパーデフキー Stainless Steel Padlock

プランキー

品番	価格(円)/個
SDK-30用	120
SDK-40用	160
SDK-50用	160
SDK-65用	160

材質: ステンレス


品番	A	B	C	E	F	G	weight (g)	(mm)	
								価格(円)/個	入数
SDK-30	52.5	28.5	32	5.5	16	12.5	89	4,500	6
SDK-40	67.5	38.5	40	7	19	16	198	8,700	6
SDK-50	85.5	47	50.5	9.3	20	19	378	12,750	3
SDK-65	103.5	56	64.5	11.8	31	25	756	21,000	3

※同一キーが入用の際は、同一キーをご指定下さい。
※キーを紛失した場合、製造者は責任を負いません。

※SDK-40・50・65は、開錠時に南京錠からキーを抜く事は出来ません。
※SDK-30はバネ入り。SDK-40・50・65はバネなしです。



スーパーデフロック Stainless Steel Padlock w/chain

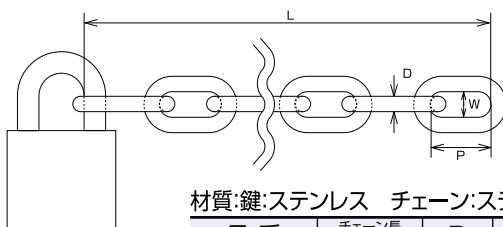

計算の目安

線径	価格(円)/1リンク
φ5.5	1リンク 240円×リンク数
φ6	1リンク 270円×リンク数
φ8	1リンク 560円×リンク数
φ9	1リンク 800円×リンク数

材質: 鍵: ステンレス チェーン: ステンレス SUS420J2 (価格改定日 H20.1) (mm)

品番	チェーン長 L	D	P	W	鍵	weight (g)	価格(円)/個
SDL-30-6	600	5.5	30	8	SDK-30	419	8,500
SDL-30-10	1000					639	11,100
SDL-40-6	600	6	31	10	SDK-40	618	13,070
SDL-40-10	1000					898	16,060
SDL-50-6	600	8	38	12	SDK-50	1098	20,430
SDL-50-10	1000					1578	25,230
SDL-65-6	600	9	39	13	SDK-65	1726	31,350
SDL-65-10	1000					2356	38,940

※チェーンの長さ(リンク数)を指定される場合は受注生産になります。

〈チェーン〉

ステンレス特殊鋼チェーン

焼入れ処理

熱処理をすることで一層硬度を強くしました。

クロームメッキ仕上げ

表面硬度を強くし耐食性、耐摩耗性に優れ光沢のある仕上げになりました。

**チェーン硬度3倍以上
UP!**

当社ステンレスSUS304
チェーン同線径に比べ抜群
の硬度を発揮しました。

※同一キーが入用の際は、同一キーとご指定下さい。


※キーを紛失した場合、製造者は責任を負いません。



●大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。



●バイク、自転車等の鍵に。

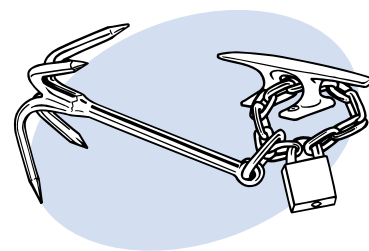


●船舶の装備品、アクセサリ等の盗難防止に。



フードガード!!

ウルトラデフキー Stainless Steel Hooded Padlock

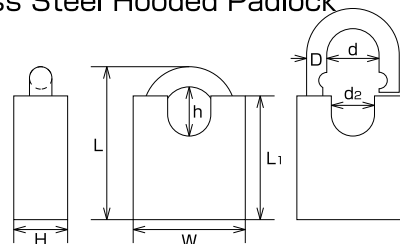

プランキー

品番	価格(円)/個
UDK-30用	120
UDK-40用	160
UDK-50用	160

材質: ステンレス

品番	D	L	L ₁	W	H	h	d	d ₂	本体weight (g)	適用チェーン (鋼スチール/ステン)	(mm)	
											価格(円)/個	入数
UDK-30	5	50	44	30	13	14	14	12	78	φ3~6	5,250	6
UDK-40	7	62	52	40	15	20	18.5	14	148	φ5~7	9,450	6
UDK-50	9.5	74	61	50	23	21	23.5	19	340	φ7~9	14,250	3

**ツルの部分に
フードが付いて
防犯効果さらに
UP!!**



フードがないと...

※同一キーが入用の際は、同一キーとご指定下さい。
※キーを紛失した場合製造者は責任を負いません。

※UDK-50のみ開錠時は南京錠からキーを抜く事は出来ません。
※UDK-30・UDK-40はバネ入りです。UDK-50はバネなしです。

価格には消費税は含まれておりません。