 





ソケット

SH (ホースニップル形)




品番	適用 ホース	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	φD	S	C	φ _L	φB	φT	
CAL21SH	1/8"	72.5	26.5	19	21.5	30	4.5	7.5	99
CAL22SH	1/4"	72.5	26.5	19	21.5	30	5	9	102
CAL23SH	3/8"	76.5	26.5	19	21.5	34	7.5	11.3	105
CAL24SH	1/2"	78.5	26.5	19	21.5	36	9	15	117

 SM (オネジ形)




品番	接続形状 T	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	φD	S	C	φB			
CAL21SM	R1/8"	52.5	26.5	19	21.5	4	98		
CAL22SM	R1/4"	55.5	26.5	19	21.5	7	100		
CAL23SM	R3/8"	56.5	26.5	19	21.5	8	108		
CAL24SM	R1/2"	58.5	26.5	22	25	9	126		

 SF (メネジ形)




品番	接続形状 T	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	φD	S	C	φ _L	φB		
CAL21SF	Rc1/8"	47.5	26.5	19	21.5	100			
CAL22SF	Rc1/4"	50.5	26.5	19	21.5	101			
CAL23SF	Rc3/8"	50.5	26.5	21	24	102			
CAL24SF	Rc1/2"	52.5	26.5	29	33.5	138			

 セフティープラグPHV (ホースニップル形)



品番	適用 ホース	寸			法 (mm)				重量 (g)	
		L	S	C	φ _{L1}	φT	φB ₁	φB ₂		
CAL22PHV	1/4"	77	21	24	30	20	9	5	7.5	77
CAL23PHV	3/8"	81	21	24	34	20	11.3	7.5	7.5	80
CAL24PHV	1/2"	83	21	24	36	20	15	9	7.5	95

 
PFG (管用平行メネジ形)



品番	接続形状 T	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	S	C	φ _{L1}	φL ₂	φB		
CAL22PFG	G1/4"	33	17	18.5	11	20	7.5	24	


プラグ

 PH (ホースニップル形)



品番	適用 ホース	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	φH	φ _{L1}	φL ₂	φT	φB ₁	φB ₂	
CAL21PH	1/8"	58	16	30	20	7.5	4.5	7.5	26
CAL22PH	1/4"	58	16	30	20	9	5	7.5	30
CAL23PH	3/8"	62	16	34	20	11.3	7.5	7.5	33
CAL24PH	1/2"	64	20	36	20	15	7.5	7.5	60

 PM (オネジ形)



品番	接続形状 T	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	S	C	φ _L	φB ₁	φB ₂		
CAL21PM	R1/8"	38	14	16	20	4	7.5	24	
CAL22PM	R1/4"	42	14	16	20	7.5	7.5	26	
CAL23PM	R3/8"	43	19	21.5	20	7.5	7.5	44	
CAL24PM	R1/2"	46	22	25	20	12	7.5	60	


PF (メネジ形)




品番	接続形状 T	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	S	C	φ _L	φB			
CAL21PF	Rc1/8"	33	14	16	20	7.5	22		
CAL22PF	Rc1/4"	37	17	19.5	20	7.5	30		
CAL23PF	Rc3/8"	38	21	24	20	7.5	40		
CAL24PF	Rc1/2"	39	29	33.5	20	7.5	81		

■ページ機構

- カップリングを分離する際に発生する破裂音を、ホース内の残圧を少しずつ抜くことによって低減し、ホースの反動を解消します。
- 長いホースを接続している場合、または、高い圧力を使用している場合に効果的です。

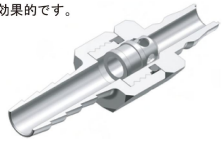

■Oリングが内蔵されており、下図のOリングでシールします。

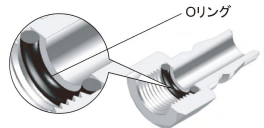

●ご使用前に、クイックカップリングの取扱上の注意を必ずお読み下さい。