

 


ボールとスリーブのロック機構により接続後の振動、外部からの衝撃などのソケットとプラグの離脱を防止!

- 仕様はALタイプ20型と同じです。
- 本体は鋼鉄製クロムメッキです。
- プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。




SHL (ホースニップル形)




品番	適用ホース	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	φD	S	C	φ	φB	φT	
CAL21SHL	R $\frac{1}{8}$ "	72.5	26.5	19	21.5	30	4.5	7.5	99
CAL22SHL	R $\frac{1}{4}$ "	72.5	26.5	19	21.5	30	5	9	102
CAL23SHL	R $\frac{3}{8}$ "	76.5	26.5	19	21.5	34	7.5	11.3	105
CAL24SHL	R $\frac{1}{2}$ "	78.5	26.5	19	21.5	36	9	15	117

ロック機構

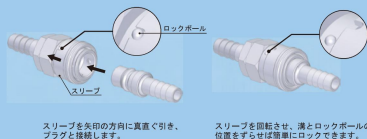


SML (オネジ形)

 


品番	接続形状 T	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	φD	S	C	φB	φT		
CAL21SML	R $\frac{1}{8}$ "	52.5	26.5	19	21.5	4	4	98	
CAL22SML	R $\frac{1}{4}$ "	55.5	26.5	19	21.5	7	100		
CAL23SML	R $\frac{3}{8}$ "	56.5	26.5	19	21.5	8	108		
CAL24SML	R $\frac{1}{2}$ "	58.5	26.5	22	25	9	126		

 SAL・SBL (ポリウレタンチューブ用)



品番	適用ホース φ外径×φ内径	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	φD	H1	H2	φ	φB		
CAL21SAL	8x5	57.5	26.5	19	14	15	4	105	
CAL22SAL	9x6	59.5	26.5	19	17	17	4.8	112	
CAL22SBL	10x6.5	59.5	26.5	19	17	17	5.3	112	
CAL23SAL	12x8	62.5	26.5	19	19	20	7	120	
CAL23SBL	12.5x8.5	61.5	26.5	19	19	19	7	120	
CAL24SAL	16x11	66.5	26.5	23	27	25	10	162	

 
SFL (メネジ形)



品番	接続形状 T	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	φD	S	C	φB	φT		
CAL21SFL	Rc $\frac{1}{8}$ "	47.5	26.5	19	21.5	100			
CAL22SFL	Rc $\frac{1}{4}$ "	50.5	26.5	19	21.5	101			
CAL23SFL	Rc $\frac{3}{8}$ "	50.5	26.5	21	24	102			
CAL24SFL	Rc $\frac{1}{2}$ "	52.5	26.5	29	33.5	138			

SARL・SBRL

 (ロータリー・ポリウレタンチューブ用)



品番	適用ホース φ外径×φ内径	寸			法 (mm)				重量 (g)
		L	φD	H1	H2	φ	φB		
CAL22SBRL	10x6.5	64	26.5	19	17	17	5.3	122	
CAL23SARL	12x8	67	26.5	19	19	20	7	130	

※標準品

●ご使用前に、クイックカップリングの取扱上の注意を必ずお読み下さい。