
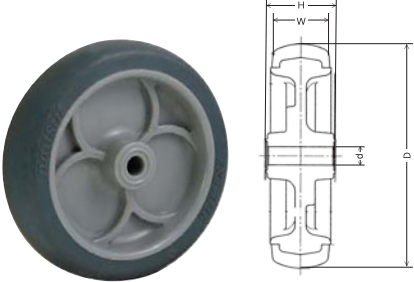
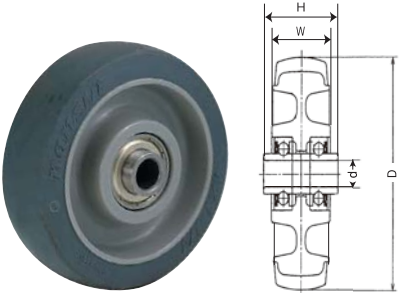
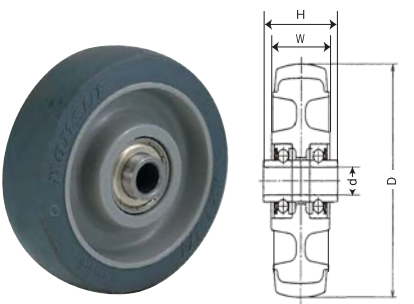


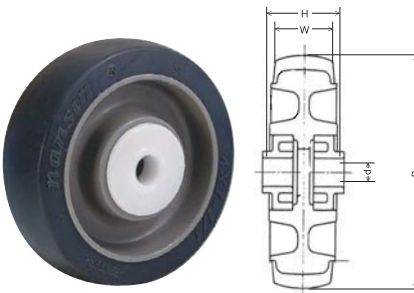

# 車輪

# TP/TR/SU-TR/TN

| 製品  | 品番   | 許容荷重  | 車輪径  | 車輪幅  | ボス巾  | 車軸径   | 使用品番<br>(ストッパー付含む)  |
|---|--|---|--|--|--|---|---|
|   |  | daN   | Dmm  | Wmm  | Hmm  | dmm   |   |
| <b>TP (材質:TPR)</b><br> <p>100mm</p>      | <b>TP-25</b><br><b>TP-32</b><br><b>TP-38</b><br><b>TP-40</b><br><b>TP-50</b><br><b>TP-65 (M)</b><br><b>TP-65 (EL)</b><br><b>TP-75 (M)</b><br><b>TP-75 (EL)</b><br><b>TP-100</b><br><b>TP-125</b> | 8<br>12<br>20<br>30<br>50<br>50<br>40<br>50<br>50<br>60<br>60 | 25<br>32<br>38<br>40<br>50<br>65<br>65<br>75<br>75<br>100<br>125 | 13<br>14<br>18<br>18<br>20<br>27<br>21<br>27<br>20<br>27<br>27 | 15<br>15<br>20<br>20<br>23<br>31<br>24<br>31<br>23<br>31<br>31 | 4.5<br>4.5<br>6<br>6<br>6<br>8<br>6<br>8<br>6<br>8<br>8 | 10シリーズ<br>TEL・KEL<br>TM・KM<br>SEL・SEM<br>SM・GM<br>STC・SKC<br>SU-STC・SU-SKC<br>SU-SR<br>TE・KD・SR・SEL<br>GR |
| <b>TR (材質:TPR)</b><br> <p>100mm</p>     | <b>TR-100</b>  | 100   | 100  | 32   | 42   | 12  | 20シリーズ<br>STS   |
| <b>SU-TR (材質:TPR)</b><br> <p>100mm</p> | <b>SU-TR-100</b>   | 100   | 100  | 32   | 42   | 12  | SU-STC・SU-SKC   |
| <b>TN (材質:TPR)</b><br> <p>100mm</p>    | <b>TN-100</b>  | 100   | 100  | 32   | 40   | 12  | 20シリーズ<br>SU-STC・SU-SKC   |

ポリプロピレンホイール エラストマー車輪

ポリプロピレンホイール  
エラストマー車輪  
ラジアルベアリング使用

ポリプロピレンホイール  
エラストマー車輪  
ステンレスラジアルベアリング使用

ポリプロピレンホイール  
エラストマー車輪  
ナイロン軸受使用

車輪形状はサイズによって多少異なります。