
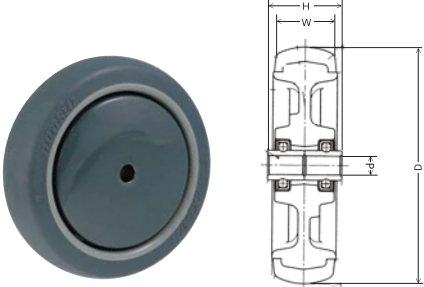
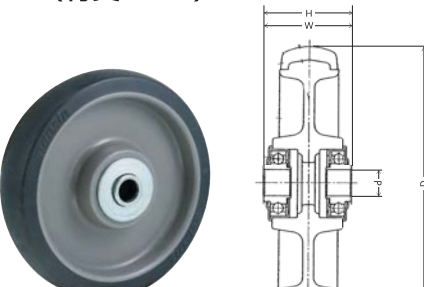
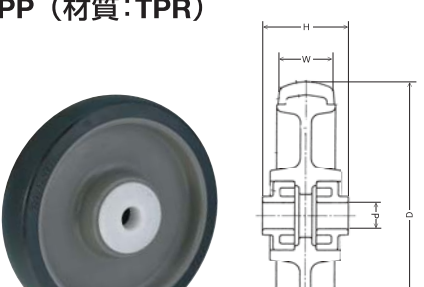


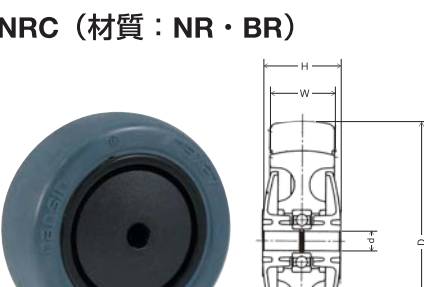

TB/PB/PP/NRC

製 品	品 番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
TB (材質:TPR)  100mm	TB-100 TB-125	60	100	27	31	8	10シリーズ TES SES・GES TEL・KEL TM・KM SEL・GEL SM・GM ポリプロピレンホイル エラストマー車輪 コマーシャルベアリング使用
		60	125	27	31	8	
PB (材質:TPR)  125mm	PB-125 PB-150	110	125	27	41	12	20シリーズ STLS ポリプロピレンホイル エラストマー車輪 コマーシャルベアリング使用
		110	150	27	41	12	
PP (材質:TPR)  125mm	PP-125 PP-150	110	125	27	40	12	20シリーズ ポリプロピレンホイル エラストマー車輪
		110	150	27	40	12	
NRC (材質:NR・BR)  75mm	NRC-75 NRC-100	60	75	27	32	8	10シリーズ STC・SKC STS TES・KEL SES・GES SESA・GESA ナイロンホイル ゴム車輪 (グレー) ラジアルベアリング使用
		60	100	27	32	8	

車輪形状はサイズによって多少異なります。