
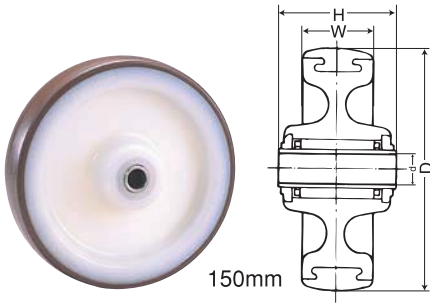
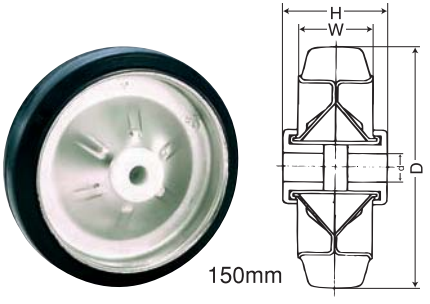


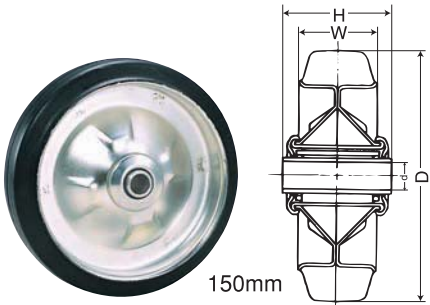

車輪

SU-NU/SUN/SUB/SU-NB

製品	品番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
SU-NU (材質:ウレタン) 	SU-NU-100	120	100	29	45	12	SU-STC・SU-SKC
	SU-NU-125	150	125	35	56	12	
	SU-NU-150	160	150	35	56	12	
	ナイロンホイール ウレタン車輪 ステンレスニードルベアリング使用 耐寒グリス入						
SUN (材質:NR・BR) 	SUN-100	120	100	32	44	12	SU-STC・SU-SKC
	SUN-125	150	125	38	54	12	
	SUN-150	160	150	42	54	12	
	SUN-200	250	200	42	55	20	
ステンレスホイール ゴム車輪 ポリアセタール軸受使用 耐寒グリス入							
SUB (材質:NR・BR) 	SUB-125	150	125	38	56	12	SU-STC・SU-SKC
	SUB-150	160	150	42	56	12	
ステンレスホイール ゴム車輪 ステンレスニードルベアリング使用 耐寒グリス入							
SU-NB (材質:ナイロン) 	SU-NB-100	120	100	29	45	12	SU-STC・SU-SKC
	SU-NB-125	150	125	35	56	12	
	SU-NB-150	160	150	35	56	12	
ナイロン車輪 ステンレスニードルベアリング使用 耐寒グリス入							

車輪形状はサイズによって多少異なります。