
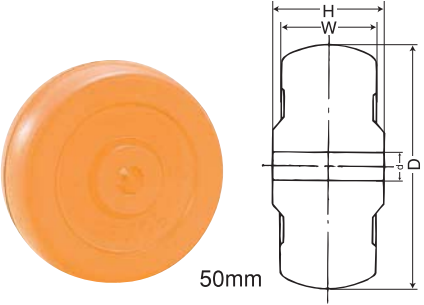
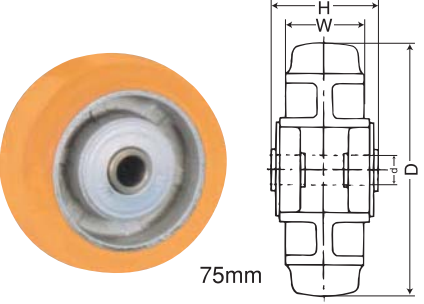
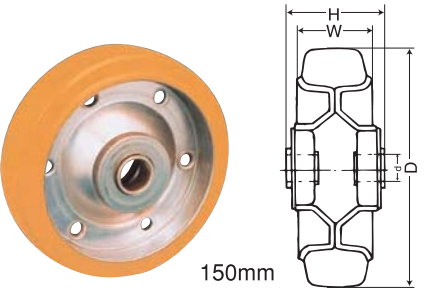


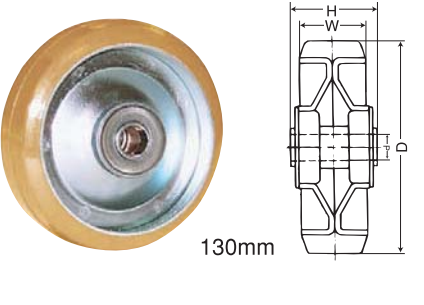

# EME/VAE/VSE/VUE

製品	品番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
<b>EME (材質: NR) ロット生産品</b>  <p>50mm</p>	<b>EME-50</b>	50	50	21	23	6	STC・SKC・SR SU-STC・SU-SKC
	<b>EME-65</b>	50	65	25	31	8	
	<b>EME-75</b>	60	75	25	31	8	
	ゴム車輪						
<b>VAE (材質: NR・BR) ロット生産品</b>  <p>75mm</p>	<b>VAE-75</b>	80	75	32	36	10	STM・SKM
	アルミホイール ゴム車輪 コマーシャルベアリング使用						
<b>VSE (材質: NR・BR) ロット生産品</b>  <p>150mm</p>	<b>VSE-100</b>	120	100	32	42	12	STM・SKM
	<b>VSE-130</b>	180	130	38	52	20	
	<b>VSE-150</b>	200	150	42	55	20	
	<b>VSE-180</b>	220	180	45	55	20	
	<b>VSE-200</b>	250	200	45	55	20	
	鋼板ホイール ゴム車輪 コマーシャルベアリング使用						
<b>VUE (材質: ウレタン)</b>  <p>130mm</p>	<b>VUE-75</b>	120	75	32	35	10	STM・SKM
	<b>VUE-100</b>	170	100	32	42	12	
	<b>VUE-130</b>	260	130	38	53	20	
	<b>VUE-150</b>	300	150	42	56	20	
	<b>VUE-200</b>	370	200	42	56	20	
	鋼板ホイール ウレタン車輪 コマーシャルベアリング使用						

車輪形状はサイズによって多少異なります。