



▶ SKC 固定 T 型 125-150mm / SKC-T型はSTC型(自在型)と取付ピッチが同一です。

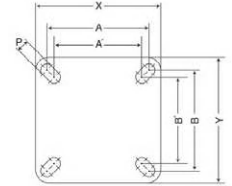

SKC-T-150 NRB

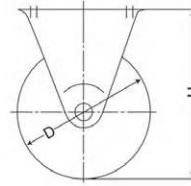

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付穴径 Pmm
型式-車輪径	車輪		N	kgf							
SKC-T-125	CNC	ゴム	1500	153	18.00	125	38	165	80×80 (75×75)	102×114	11.0
	CNCグレー ※	ゴム・グレー	1500	153	18.00		38				
	CNCH ※	ハードゴム	1500	153	12.00		38				
	CBC	ゴム(B入)	1500	153	9.00		32				
	CBCグレー ※	ゴム・グレー(B入)	1500	153	9.00		38				
	CBCH ※	ハードゴム(B入)	1500	153	6.00		38				
	NRB	ゴム(B入)	1500	153	6.75		32				
	GNU	ウレタン(B入)	1500	153	6.75		35				
	NBN	ナイロン・白(B入)	1500	153	4.50		38				
SKC-T-130	VUB ※	ウレタン(B入)	1500	153	6.75	130	38	168	80×80 (75×75)	102×114	11.0
	NHN ※	耐熱強化プラスチック	1500	153	13.50		40				
SKC-T-150	CNC	ゴム	1600	163	19.20	150	40	190	80×80 (75×75)	102×114	11.0
	CNCグレー	ゴム・グレー	1600	163	19.20		40				
	CNCH ※	ハードゴム	1600	163	12.80		40				
	CBC	ゴム(B入)	1600	163	6.40		40				
	CBCグレー	ゴム・グレー(B入)	1600	163	9.60		40				
	CBCH ※	ハードゴム(B入)	1600	163	7.20		40				
	NRB	ゴム(B入)	1600	163	9.60		32				
	GNU	ウレタン(B入)	1600	163	7.20		35				
	NB	ナイロン・白(B入)	1600	163	4.80		35				
	PSN ※	スーパーエンブラ	1600	163	15.36		42				
	NHN ※	耐熱強化プラスチック	1600	163	15.36		42				

※ロット生産品

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・SKC-T型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・SKC-T型はSTC型(自在型)と取付ピッチが同一です。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力についてはP.7をご参照ください。



CBC



NB



GNU



PSN



NHN