


▶▶ SU-TEL 自在・自在S-2ストッパー 65-100mm/S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。



SU-TEL-65 RL



SU-TEL-65 TP S-2

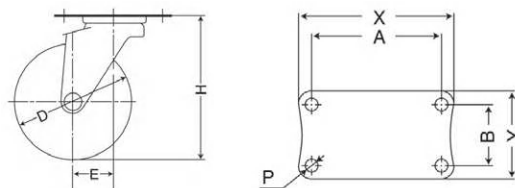

| 品番 | 車輪種類 | 許容荷重 | | 始動力 | 旋回始動力 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 | 偏心 | 旋回半径 |
|------------|------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------|------|----|-------|
| | | N | kgf | | | | | | | | | | |
| SU-TEL-65 | RL | 350 | 36 | 7.35 | 15.75 | 65 | 20 | 80 | 56×28 | 70×42 | 6.3 | 25 | (R59) |
| | TP | 400 | 41 | 4.80 | 14.40 | | 21 | | | | | | |
| | NL | 400 | 41 | 4.20 | 8.40 | | 20 | | | | | | |
| SU-TEL-75 | RL | 400 | 41 | 8.40 | 18.00 | 75 | 20 | 92 | 56×28 | 70×42 | 6.3 | 30 | (R68) |
| | TP | 400 | 41 | 6.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| | NL | 500 | 51 | 5.25 | 10.50 | | | | | | | | |
| SU-TEL-100 | RL | 500 | 51 | 10.50 | 22.50 | 100 | 25 | 122 | 82×40 | 100×58 | 8.8 | 33 | (R80) |
| | TP | 600 | 61 | 10.80 | 25.20 | | 27 | | | | | | |
| | NM | 600 | 61 | 6.30 | 12.60 | | 25 | | | | | | |
| | UM | 600 | 61 | 8.10 | 14.40 | | 25 | | | | | | |

| 品番 | 車輪種類 | 許容荷重 | | 始動力 | 旋回始動力 | 車輪径 | 車輪幅 | 取付高 | 取付ピッチ | プレートサイズ | 取付穴径 | 偏心 | 旋回半径 |
|------------|------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|---------|------|----|-------|
| | | N | kgf | | | | | | | | | | |
| SU-TEL-65 | RL | 350 | 36 | 7.35 | 15.75 | 65 | 20 | 80 | 56×28 | 70×42 | 6.3 | 25 | (R76) |
| | TP | 400 | 41 | 4.80 | 14.40 | | 21 | | | | | | |
| | NL | 400 | 41 | 4.20 | 8.40 | | 20 | | | | | | |
| SU-TEL-75 | RL | 400 | 41 | 8.40 | 18.00 | 75 | 20 | 92 | 56×28 | 70×42 | 6.3 | 30 | (R80) |
| | TP | 400 | 41 | 6.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| | NL | 500 | 51 | 5.25 | 10.50 | | | | | | | | |
| SU-TEL-100 | RL | 500 | 51 | 10.50 | 22.50 | 100 | 25 | 122 | 82×40 | 100×58 | 8.8 | 33 | (R89) |
| | TP | 600 | 61 | 10.80 | 25.20 | | 27 | | | | | | |
| | NM | 600 | 61 | 6.30 | 12.60 | | 25 | | | | | | |
| | UM | 600 | 61 | 8.10 | 14.40 | | 25 | | | | | | |

・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。

ステンレスキャスター