




SM-100 TP



SM-100 NTB

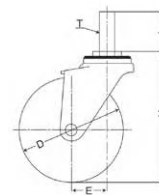

▶▶ SM 自在 65-150mm

品番	車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)
		N	kgf											
SM-65	TP	エラストマー	500	51	6.00	18.00	65	27	M12×P1.75 M12×P1.75 UNF1/2×20山	15 40 25	19	25	(R60)	B
	EM	ゴム	500	51	10.50	22.50		25						
	NM	ナイロン・白	700	71	7.35	14.70		25						
	GNU	ウレタン	700	71	10.20	16.80		26						
SM-75	MM	ゴム・グレー	550	56	12.38	27.75	75	20	M12×P1.75 M12×P1.75 UNF1/2×20山	15 40 25	19	25	(R71)	B
	NRC	ゴム・グレー(B入)	600	61	3.60	34.20		27						
	NTB	ウレタン(B入)	600	61	7.20	14.40		27						
	TP	エラストマー	500	51	9.90	28.80		27						
	EM	ゴム	600	61	12.60	27.00		25						
	NM	ナイロン・白	800	82	6.83	13.65		25						
SM-100	MM	ゴム・グレー	600	61	13.50	27.00	100	22	M12×P1.75 M12×P1.75 UNF1/2×20山	15 40 25	19	32	(R88)	B
	RL	ゴム	650	66	13.65	29.25		25						
	NRC	ゴム・グレー(B入)	700	71	3.60	25.20		27						
	NM	ナイロン・白	650	66	6.83	13.65		25						
	UM	ウレタン	700	71	9.45	16.80		25						
	NTB	ウレタン(B入)	700	71	8.40	16.80		27						
	TP	エラストマー	600	61	10.80	25.20		27						
	TB	エラストマー(B入)	600	61	7.20	25.20		27						
SM-125	MM	ゴム・グレー	900	92	20.25	40.50	126	25	UNF1/2×20山	25	26	45	(R114)	A
	BM	ゴム・グレー(B入)	1000	102	19.50	45.00		25						
	VM	ゴム	1000	102	12.00	45.00	125	31						
	NM※	ナイロン・白	1000	102	9.00	21.00		25						
	UM	ウレタン	1000	102	12.00	24.00		25						
SM-150	MM	ゴム・グレー(B入)	1000	102	18.00	45.00	150	28	UNF1/2×20山	25	26	45	(R125)	A

- ※ロット生産品
- ・金具はクロームメッキ仕上げです。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。



NRC



BM



TP



TB



UM

■専用スパナ



A (23×26)
B (19×21)

一般キャスター(ねじ込み仕様)