




SH-50 VH



SH-100 NH S-2

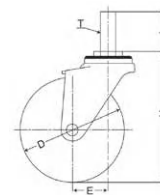

SH 自在 50-100mm

品番	車輪種類		許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)
	型式-車輪径	車輪	N	kgf										
SH-50	VH	ゴム	550	56	3.74	10.70	50	25	74	UNF1/2×20山	25	25	(R54)	B
	NH	ナイロン・黒	650	66	4.23	9.62								
	HG※	強化ナイロン・黒	750	77	1.88	4.08								
SH-65	VH	ゴム	700	71	4.20	13.66	65	28	94	UNF1/2×20山	25	28	(R64)	A
	NH	ナイロン・白	900	92	5.85	13.32								
	HG※	強化ナイロン・黒	900	92	1.88	4.06								
SH-75	VH	ゴム	800	82	4.60	9.20	75	30	109	UNF1/2×20山	25	28	(R68)	A
SH-100	VH	ゴム	1200	122	6.90	48.60	100	32	133	UNF1/2×20山	25	40	(R93)	A
	NH	ナイロン・白	1200	122	7.80	18.00								

SH 自在 S-2ストッパー 50・100mm

品番	車輪種類			許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)
	型式-車輪径	車輪	SP	N	kgf										
SH-50	VH	S-2	ゴム	550	56	3.74	10.70	50	25	74	UNF1/2×20山	25	25	(R72)	B
	NH		ナイロン・黒	650	66	4.23	9.62								
	HG※		強化ナイロン・黒	750	77	1.88	4.08								
SH-100	VH	S-2	ゴム	1200	122	10.80	48.60	100	32	133	UNF1/2×20山	25	40	(R105)	A
	NH		ナイロン・白	1200	122	7.80	18.00								

※ロット生産品

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・VH100mmのホイールはアルミ製です。
- ・始動力、旋回始動力はP.7をご参照ください。



VH-65



VH-100



NH-50



NH-100



HG-50

■専用スパナ



A (23×26)



C (30)