




AN-50 RM



AN-50 RM S-1

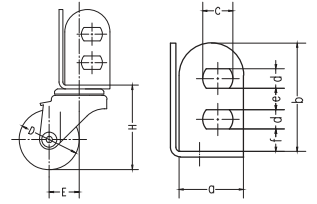

▶▶ AN 自在/自在 S-1・S-2ストッパー 50・75mm / S-1、S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式	車輪径	車輪		N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm (A'×B'mm)	X×Ymm	Pmm	Emm	Rmm
AN-50	RM		ゴム	350	36	50	20	65	アングル 寸法表 参照	アングル 寸法表 参照	アングル 寸法表 参照	22	(R48)
AN-75	RM		ゴム	600	61	75	22	97				30	(R65)
	MM		ゴム	550	56	75	20	97				22	(R61)
AN-50	RM	S-1	ゴム	350	36	50	20	65				22	(R61)
		S-2	ゴム	600	61	75	22	97	30	(R74)			
AN-75	RM		ゴム	600	61	75	22	97	30	(R74)			
	MM	ゴム	550	56	75	20	97	30	(R74)				

・50mmはユニクロームメッキ仕上げ、75mmはクロームメッキ仕上げです。

### A Nのアングル寸法

車輪径	amm	bmm	cmm	dmm	emm	fmm
50	30	53	14	9	10	10
75	45	65	24	9	11	10.5



RM