




UTW-60 P(8-11)



UTW-100 P-PU

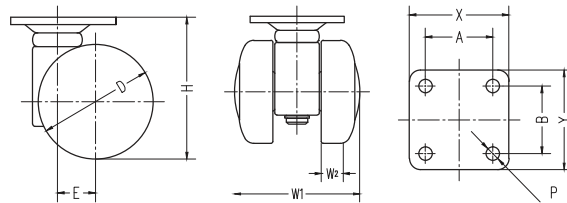

▶▶ 自在/自在ストッパー 40-125mm/UTWB型は車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪	取付		N kgf	Dmm	W ₁ (W ₂)mm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	Emm	Rmm
UTW	40	P	ナイロン	300 31	39	39(6)	50	25.4×25.4	38×38	5.0	11	(R37)
UTW	60	P(8-11)	ナイロン	1000 102	60	56(17)	77	25.4×25.4	38×38	5.0	22	(R59)
UTWB			ナイロン	1000 102								(R66)
UTW	75	P-PU	エラストマー	750 77	73	62(11)	89	51×41	65×55	8.0	24	(R67)
UTWB			エラストマー	750 77								(R82)
UTW	100	P-PU	エラストマー	800 82	100	74(14)	117	51×41	65×55	8.0	37	(R94)
UTWB			エラストマー	800 82								(R110)
UTW	125	P-PU	エラストマー	800 82	125	87(19)	145	51×41	65×55	8.0	49	(R119)
UTWB			エラストマー	800 82								(R134)

・75mm～125mmの本体色はアイボリーです。

デザインキャスター(プレートねじ込み差込み仕様)